




AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

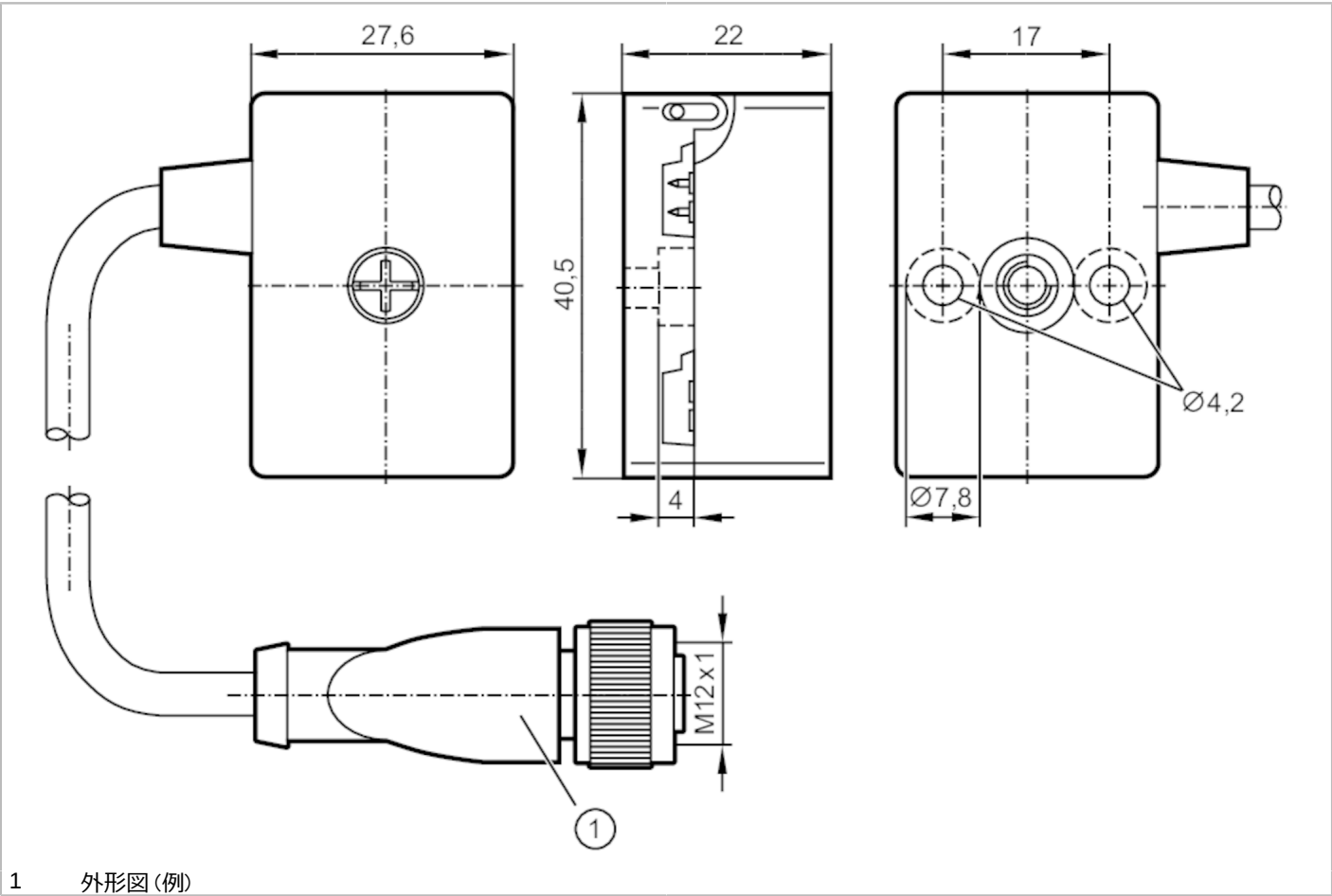

1 外形図 (例)



アプリケーション		
アプリケーション		AS-i フラットケーブル用分岐モジュール M12ソケット
電氣的仕様		
保護クラス		III
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
出力		
電気仕様		AS-i
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～75
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	83.1
材質		外装: PBT / PC
締付トルク	[Nm]	1.65
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)		フラットケーブル用エンドキャップ, E70413 熱収縮チューブ, E70113

E70583



AS-i フラットケーブル用分岐モジュール


FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

備考	
備考	分岐器でフラットケーブルの終端処理を行わないでください。 フラットケーブル用エンドキャップまたは放熱キャップで封止してください。
梱包数	1 個


電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, Ø 4.3 mm, 2 x 0.34 mm²

コネクタ式: M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR

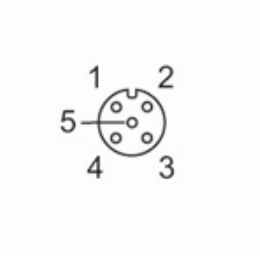

接続

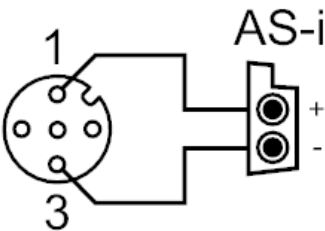

1	AS-i +
3	AS-i -