


# E70587



## AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

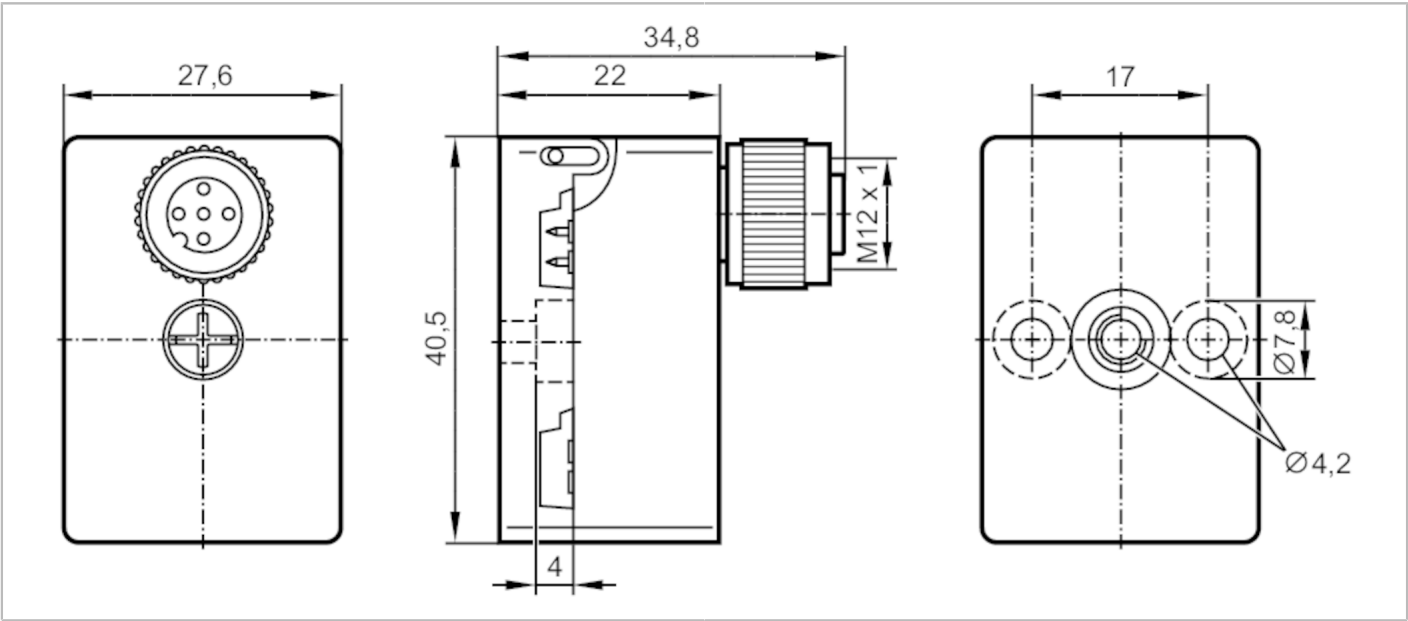

### 電氣的仕様

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 保護クラス                | III |
| 最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] | 4   |

### 出力

|      |      |
|------|------|
| 電気仕様 | AS-i |
|------|------|

### 使用環境条件

|             |        |
|-------------|--------|
| 使用周囲温度 [°C] | -25~75 |
| 保護構造        | IP 67  |

### 機械的仕様

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 重量 [g]     | 60.5                                     |
| 材質         | 外装: PBT / PC , ねじ: ステンレス 1.4305 (SUS303) |
| 締付トルク [Nm] | < 1.65                                   |

### アクセサリ

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| アクセサリ (別売り) | フラットケーブル用エンドキャップ, E70413<br>熱収縮チューブ, E70113 |
|-------------|---------------------------------------------|

### 備考

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 備考  | 分岐器でフラットケーブルの終端処理を行わないでください。<br>フラットケーブル用エンドキャップまたは放熱キャップで封止してください。 |
| 梱包数 | 1 個                                                                 |

# E70587




## AS-i フラットケーブル用分岐モジュール


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

### 電気接続

コネクタ式: M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR

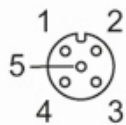

### 接続

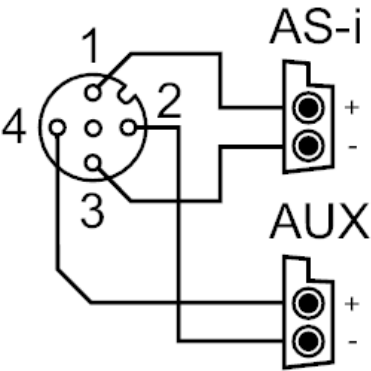

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | AUX -  |
| 3 | AS-i - |
| 4 | AUX +  |