


E70598



AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

FC Splitter AS-i 2 m UL

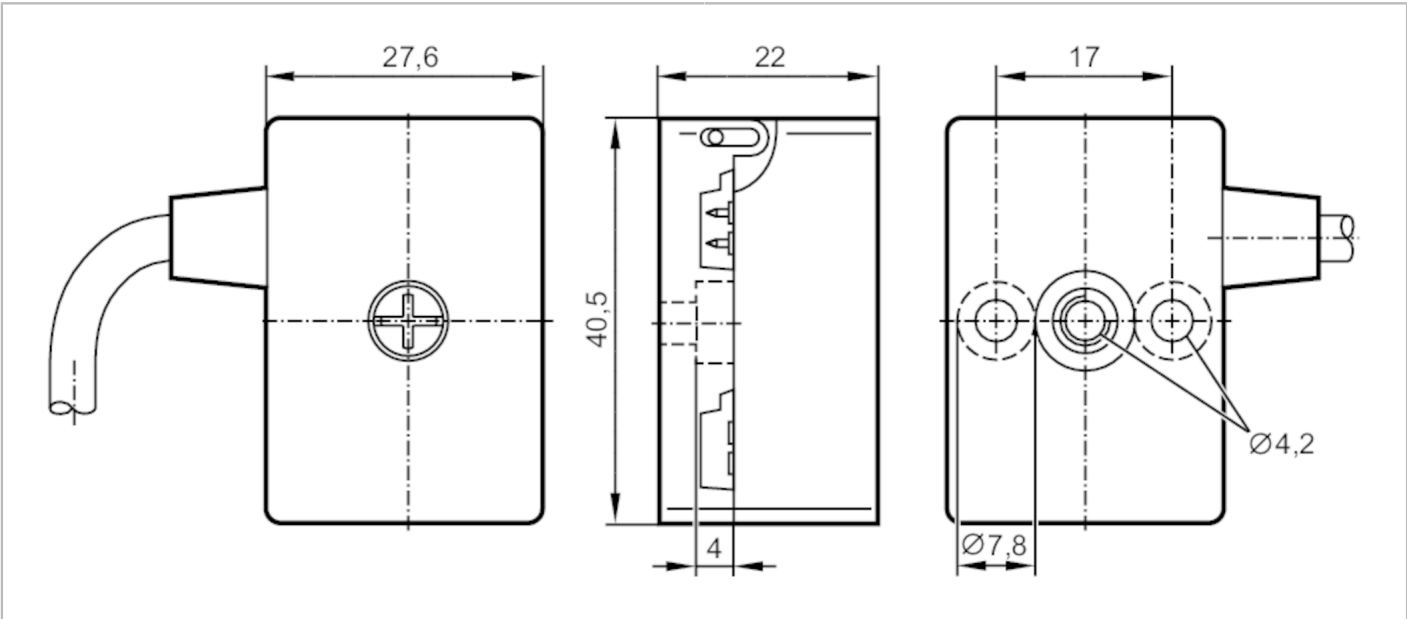

電氣的仕様

保護クラス	III
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A]	4

出力

電気仕様	AS-i
------	------

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25~75
保護構造	IP 67

機械的仕様

重量 [g]	108.1
材質	外装: PBT / PC , ねじ: ステンレス 1.4305 (SUS303)
締付トルク [Nm]	< 1.65

アクセサリ

アクセサリ (別売り)	フラットケーブル用エンドキャップ, E70413 熱収縮チューブ, E70113
-------------	---

備考

備考	分岐器でフラットケーブルの終端処理を行わないでください。 フラットケーブル用エンドキャップまたは放熱キャップで封止してください。
梱包数	1 個

E70598




AS-i フラットケーブル用分岐モジュール
FC Splitter AS-i 2 m UL

電気接続

ケーブル: 2 m, Ø 4.3 mm, 2 x 0.5 mm²

接続

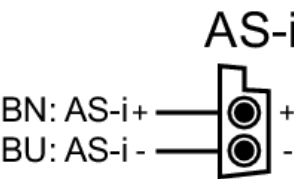

茶	AS-i +
青	AS-i -