


E70005



中間ケーブル


VSTA H030MSS0002A02VDAB031--S

廃止品 - 参考資料

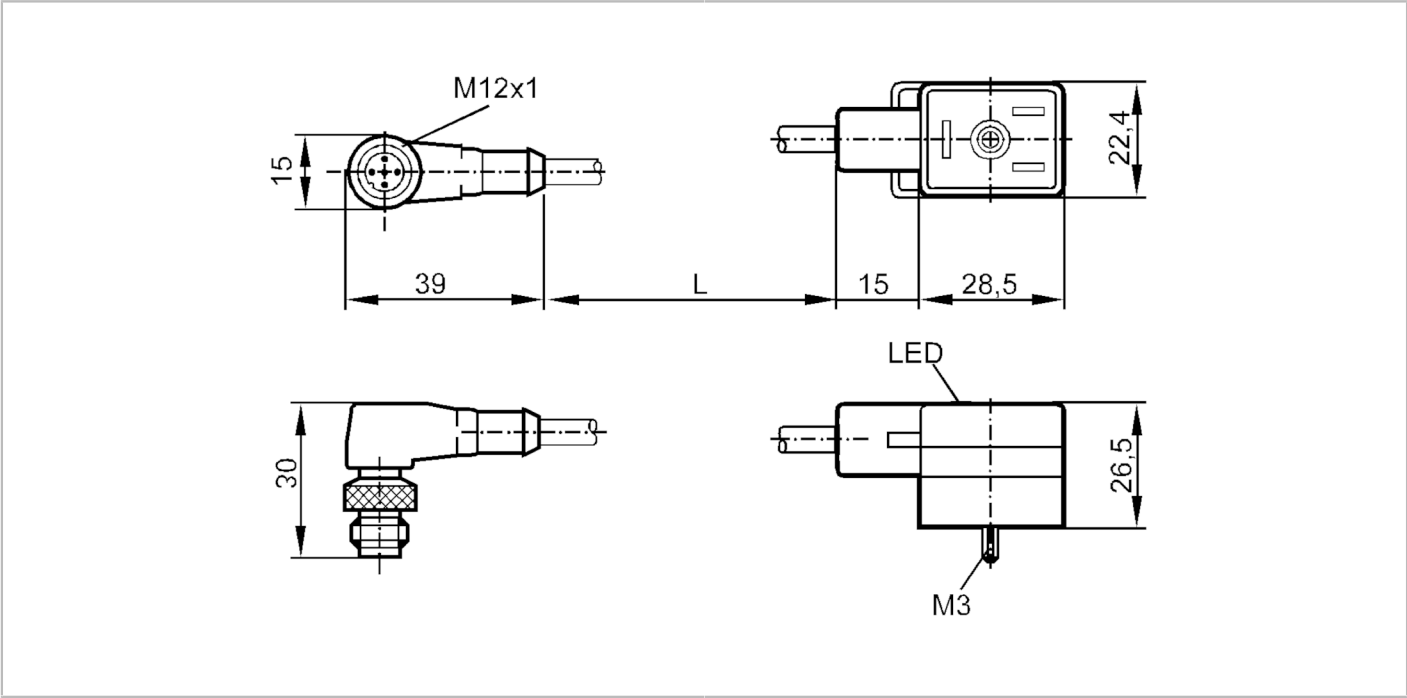

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 30 x 39
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
アクセサリ		
付属品		ねじ ラベル
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質, コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

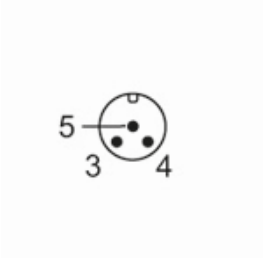

E70005




中間ケーブル

VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 2 x

接続

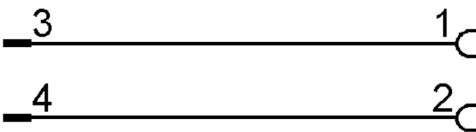

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type B 産業用, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

