


E70006



中間ケーブル

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS


廃止品 - 参考資料

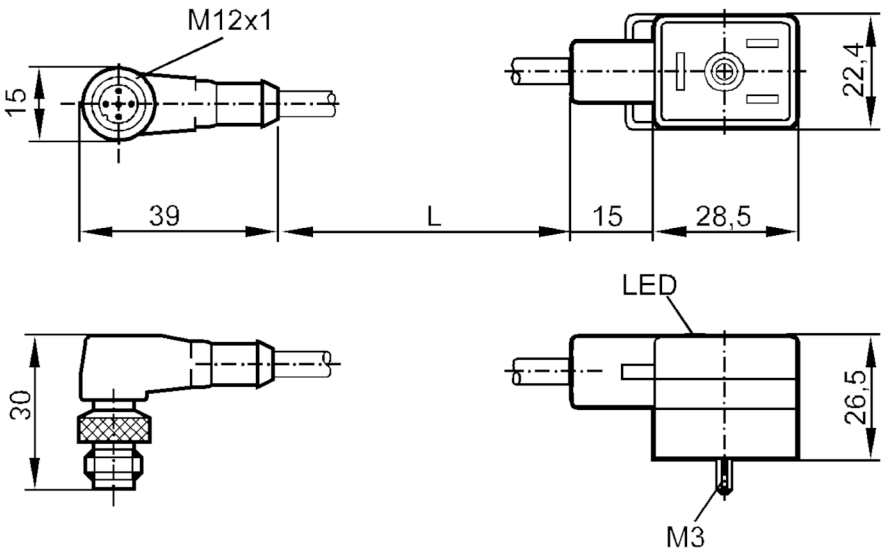

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 30 x 39
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
アクセサリ		
付属品		ねじ ラベル
備考		
梱包数		1 個

電気接続 - プラグ

 コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E70006




中間ケーブル

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

電気接続

ケーブル: 15 m, PUR / PVC, 2 x

接続

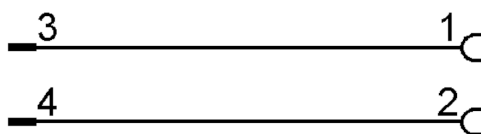

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type B 産業用, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

