

E70023




中間ケーブル

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: E11381

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

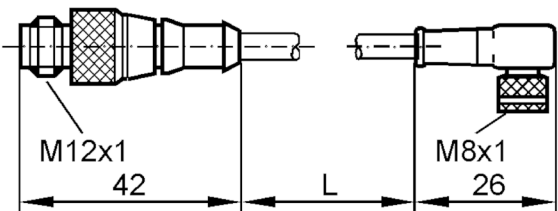

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		III

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67

機械的仕様

材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 × M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E70023




中間ケーブル

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 4.5 mm, 3 x 0.34 mm²

接続

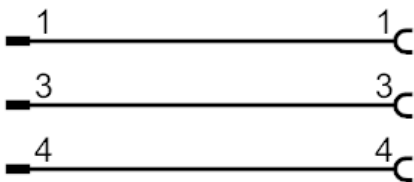

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

