

E70033




コネクタ(プラグ)

ASTGH040MSS0005H04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC077
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

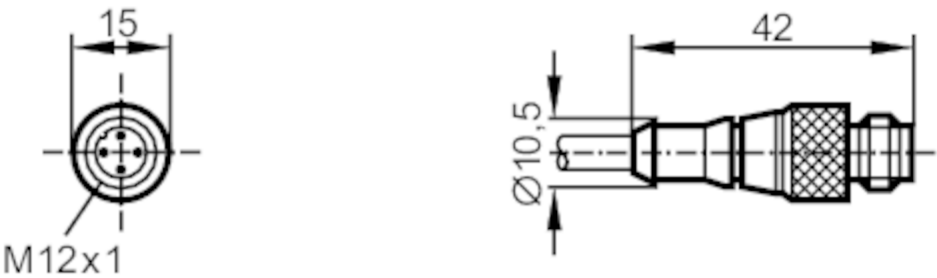

アプリケーション	
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 250 / DC < 300
最大負荷電流 (合計)	[A] 4
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~90
保護構造	IP 67
機械的仕様	
外形寸法	[mm] 15 x 15 x 42
材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個

E70033



コネクタ(プラグ)

ASTGH040MSS0005H04

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.8 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白