


E70043



中間ケーブル

VDOGH040MSS0020A04STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

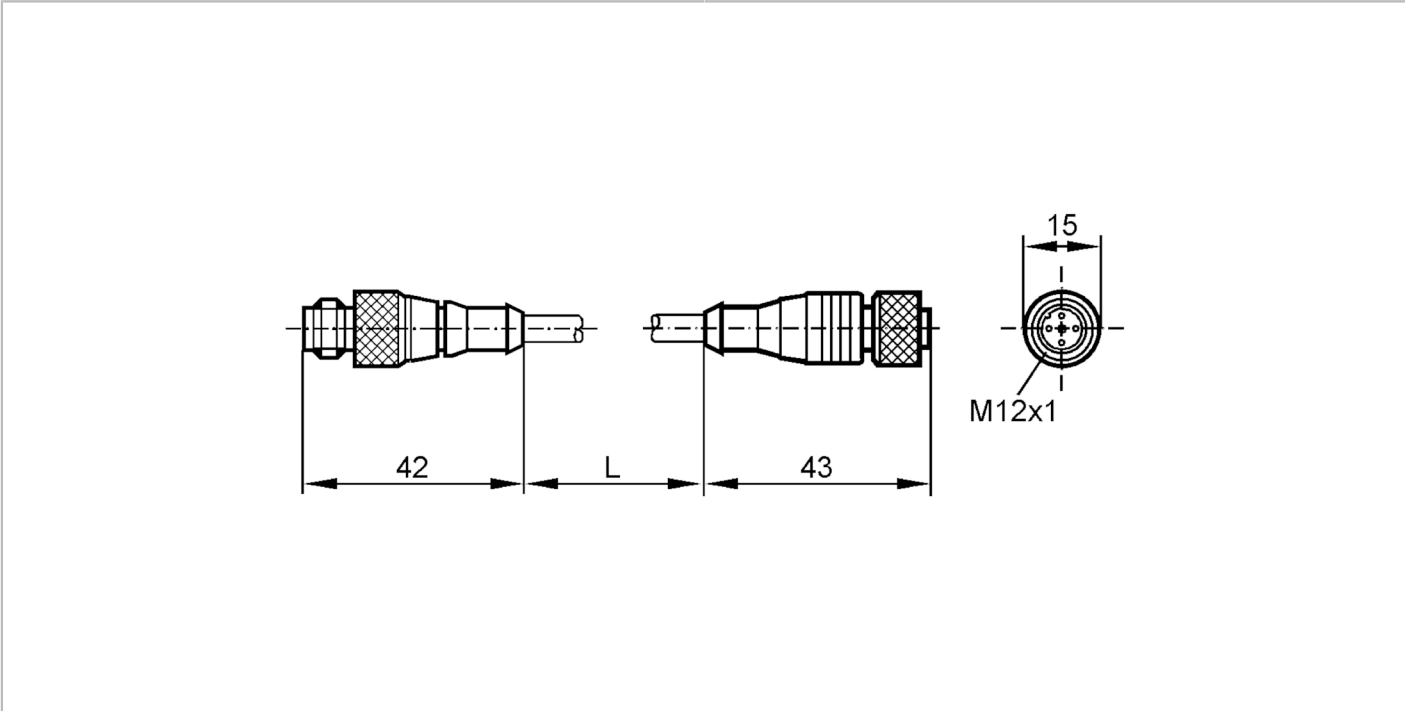

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

電氣接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



E70043




中間ケーブル

VDOGH040MSS0020A04STGH040MSS

電気接続

ケーブル: 20 m, PUR / PVC, 4 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.1 mm)

接続

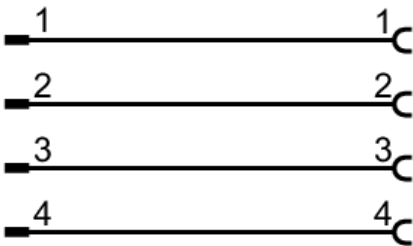

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

