

E70052




中間ケーブル

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

廃止品 - 参考資料


代替品: EVC030
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

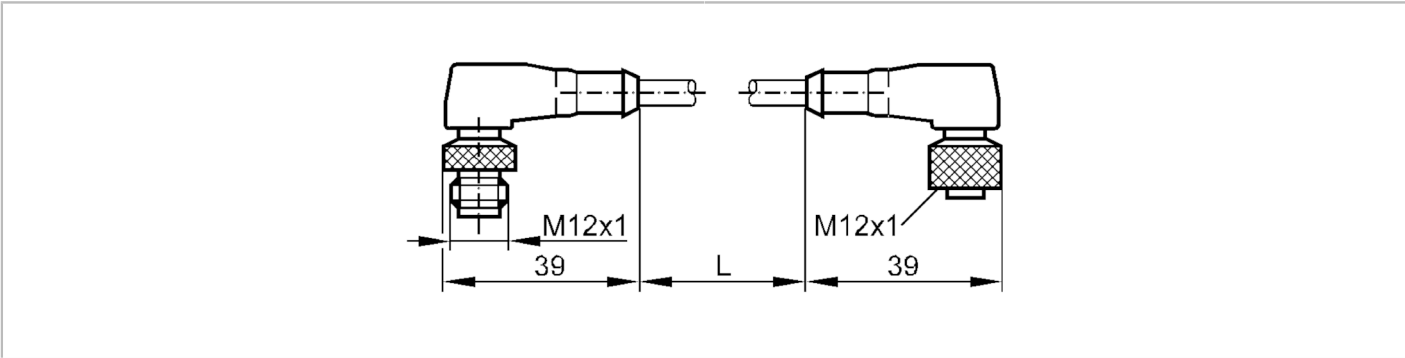

電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] DC 10～30
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25～90
保護構造	IP 67
機械的仕様	
材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

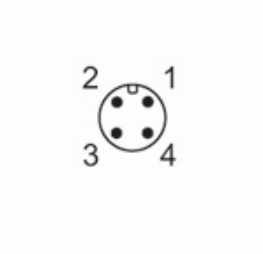

E70052




中間ケーブル

VDOAH040MSS00,3A04STAH040MSS

電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接続

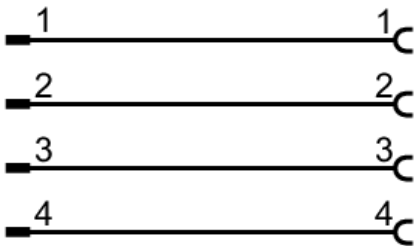

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

