


# E70058



## 中間ケーブル

VDOAH040MSS0010A04STAH040MSS

廃止品 - 参考資料

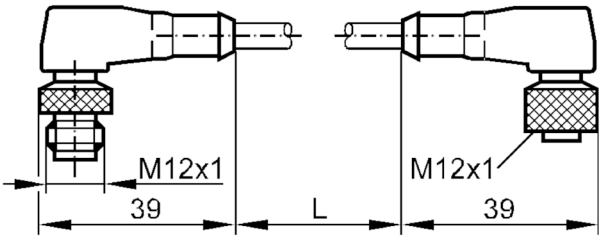

| 電氣的仕様    |      |             |
|----------|------|-------------|
| 使用電源電圧範囲 | [V]  | DC 10～30    |
| 使用環境条件   |      |             |
| 使用周囲温度   | [°C] | -25～90      |
| 保護構造     |      | IP 67       |
| 機械的仕様    |      |             |
| 材質       |      | TPU         |
| 外装材質     |      | TPU         |
| ロックリング材質 |      | 真鍮, ニッケルメッキ |
| 備考       |      |             |
| 梱包数      |      | 1 個         |

### 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



# E70058



## 中間ケーブル

VDOAH040MSS0010A04STAH040MSS

### 電気接続

ケーブル: 10 m, PUR / PVC, オレンジ色,  $\varnothing$  5 mm, 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x  $\varnothing$  0.1 mm )

### 接続



### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

