

E70063




Y型接続ケーブル

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC437

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

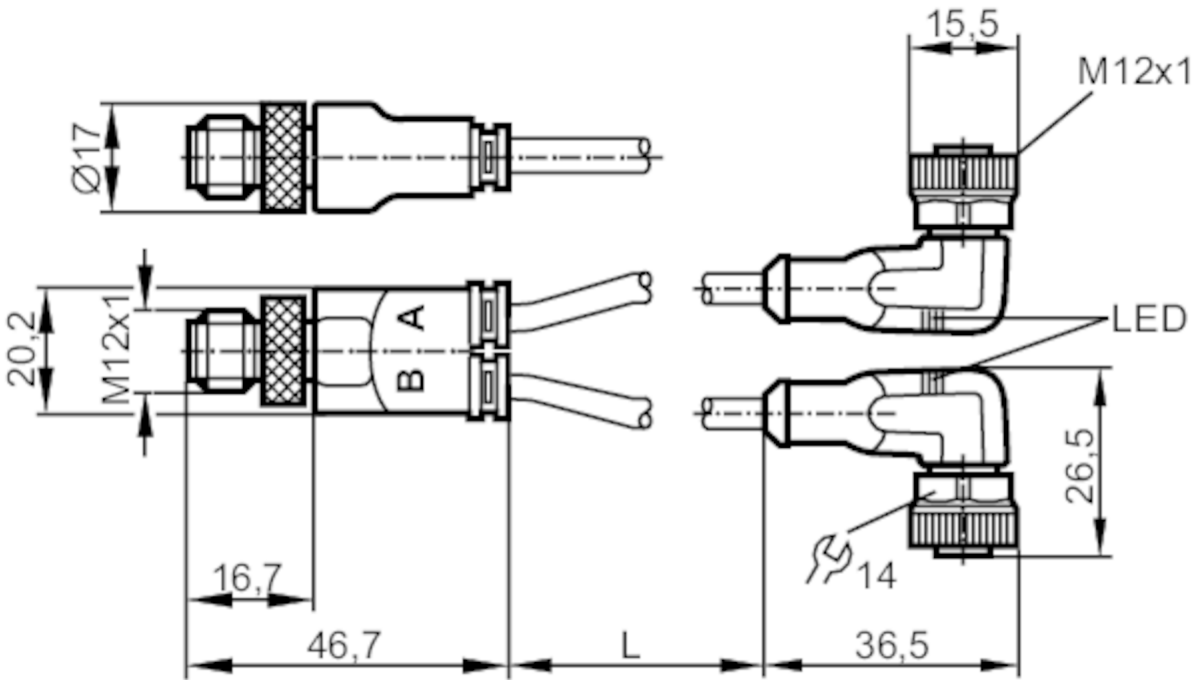

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	0.108
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
シーリング材		FKM
スプリットボックスポート点数		2

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----



Y型接続ケーブル

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

電気接続


ケーブル: 1 m, PUR, 黒, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - プラグ C

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



接続

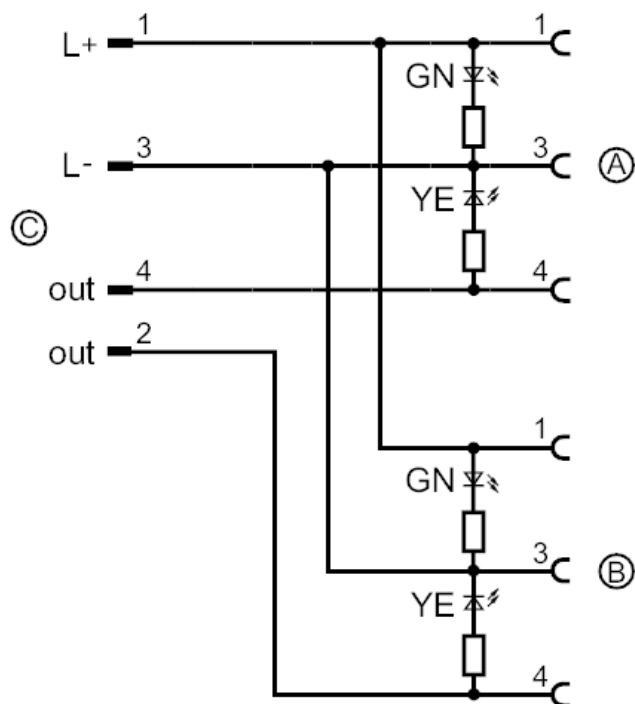

電気接続 - ソケット A

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 黒色半透明, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm



E70063



Y型接続ケーブル

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

電気接続 - ソケット B

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒色半透明, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

