


E70079



中間ケーブルバルブプラグ付き
VVDAA041--S0002A03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料

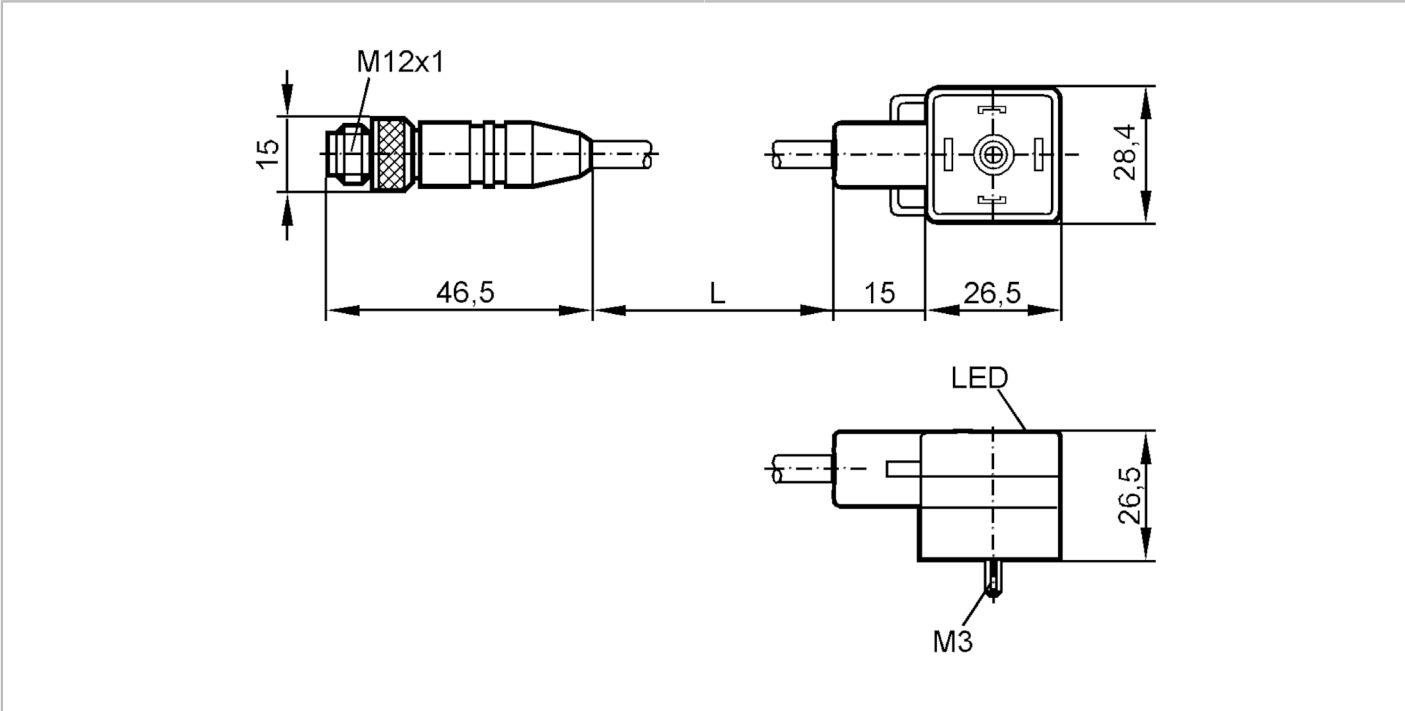

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 24
過電圧保護		有, (VDR)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 46.5
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ねじ ラベル
備考		
梱包数		1 個

E70079



中間ケーブルバルブプラグ付き

VVDAA041--S0002A03STGH030MSS

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 3 x 0.5 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

