

E70096




AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

FLAT CABLE CONNECTOR M12

代替品: E75005

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

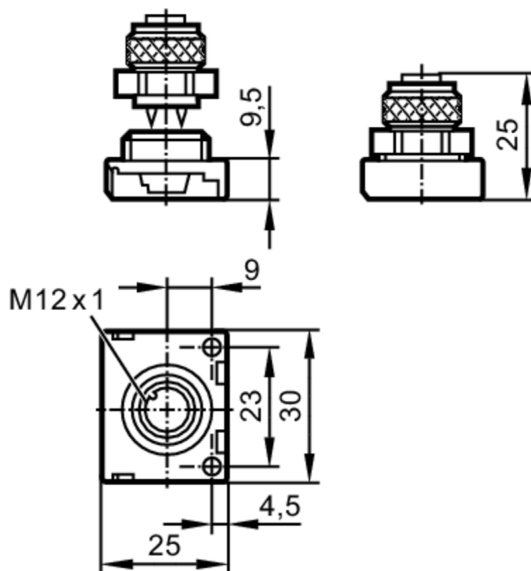

アプリケーション

仕様	AS-i
----	------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
最大負荷電流 (合計)	[A]	2

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～75
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	17.9
材質		PA
外装材質		PA

備考

備考	取付説明書 最初に端子台(オレンジ色)から圧接端子を外してください。 ケーブル部を端子台に挿入し端子台を閉めてください。 端子台背面をネジ止めて圧接端子を固定します。
梱包数	1 個

電気接続

1	AS-iフラットケーブル(黄色)接続時
3	AS-i +
3	AS-i -
1	フラットケーブル(黒)接続時
1	+24V DC
3	0V

E70096



AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

FLAT CABLE CONNECTOR M12

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA

