


E70100



ソケット 芯線接続可能
SDOGL070PLSFKPG

廃止品 - 参考資料

代替品: E70142
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

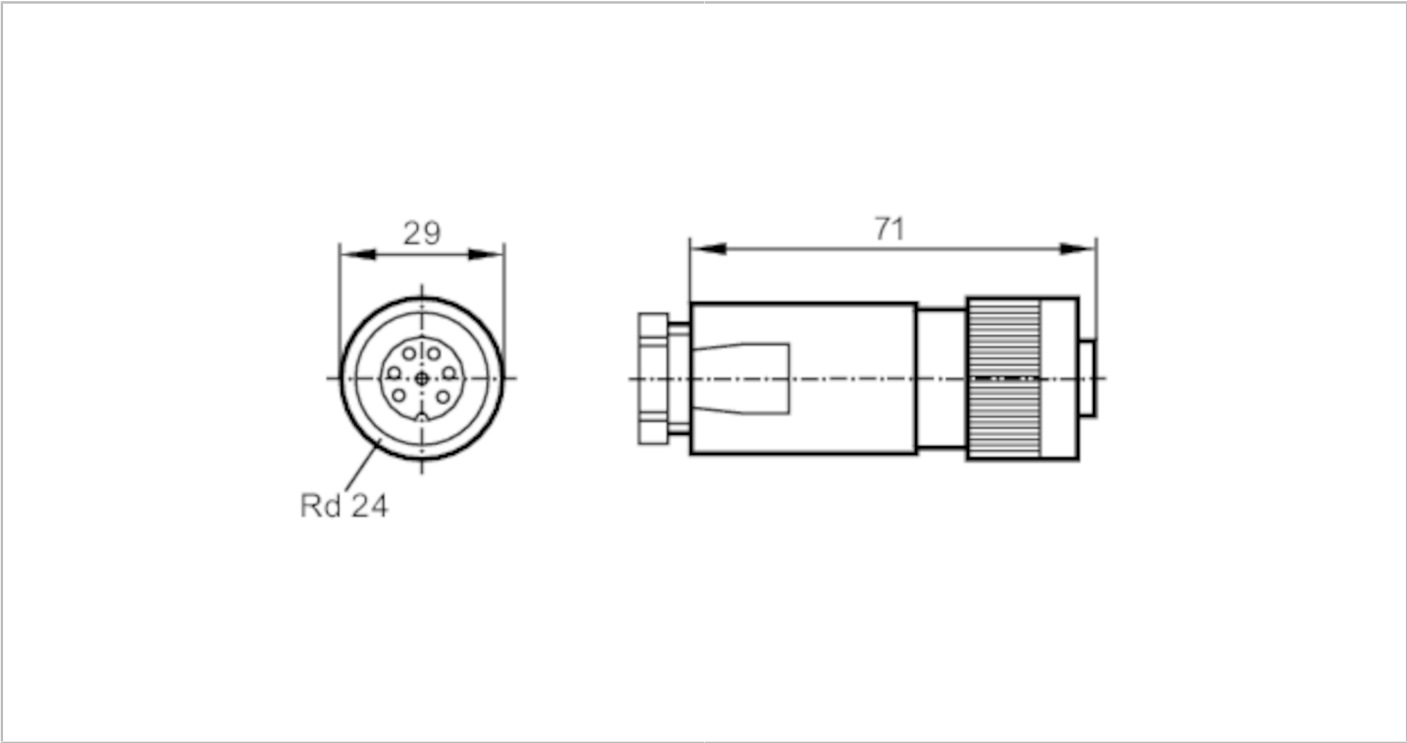

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
最大負荷電流 (合計)	[A]	10
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40~100
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	29 x 29 x 71
材質		PBT
外装材質		PBT
ロックリング材質		PBT
備考		
梱包数		1 個

E70100



ソケット 芯線接続可能

 
SDOGL070PLSFKPG

電気接続

端子: $\sim 2.5 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 10 \sim 12 \text{ mm}$

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \text{Rd24}$, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: PBT, 締結部: PBT



接続

