

E70103




中間ケーブルバルブプラグ付き

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: E11421

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

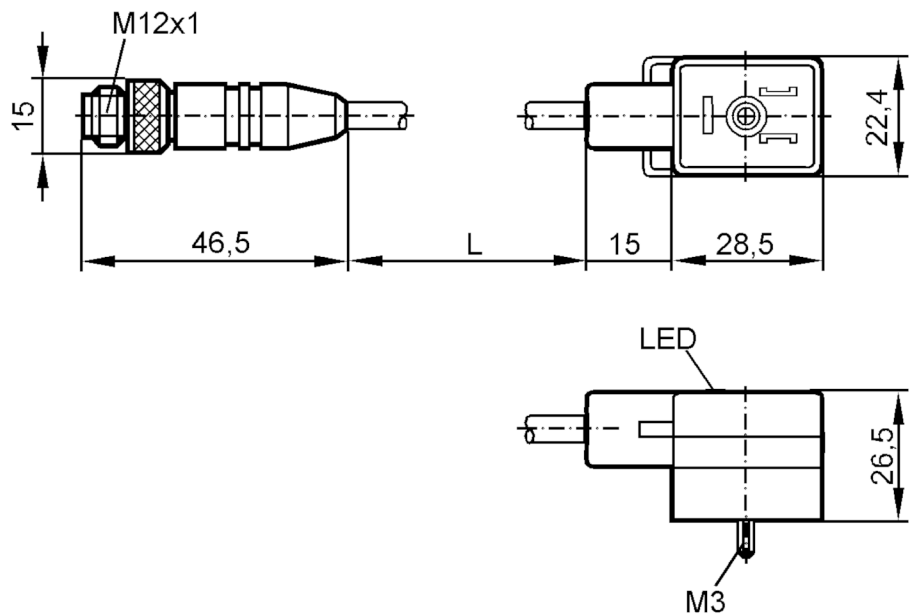

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 24
過電圧保護		有, (VDR)

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67

機械的仕様

外形寸法	[mm]	15 x 15 x 46.5
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
----	----------	-------------

アクセサリ

付属品	ねじ
	ラベル

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E70103



中間ケーブルバルブプラグ付き

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR / PVC, 3 x 0.5 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type B 産業用, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

