


E70125



中間ケーブル

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

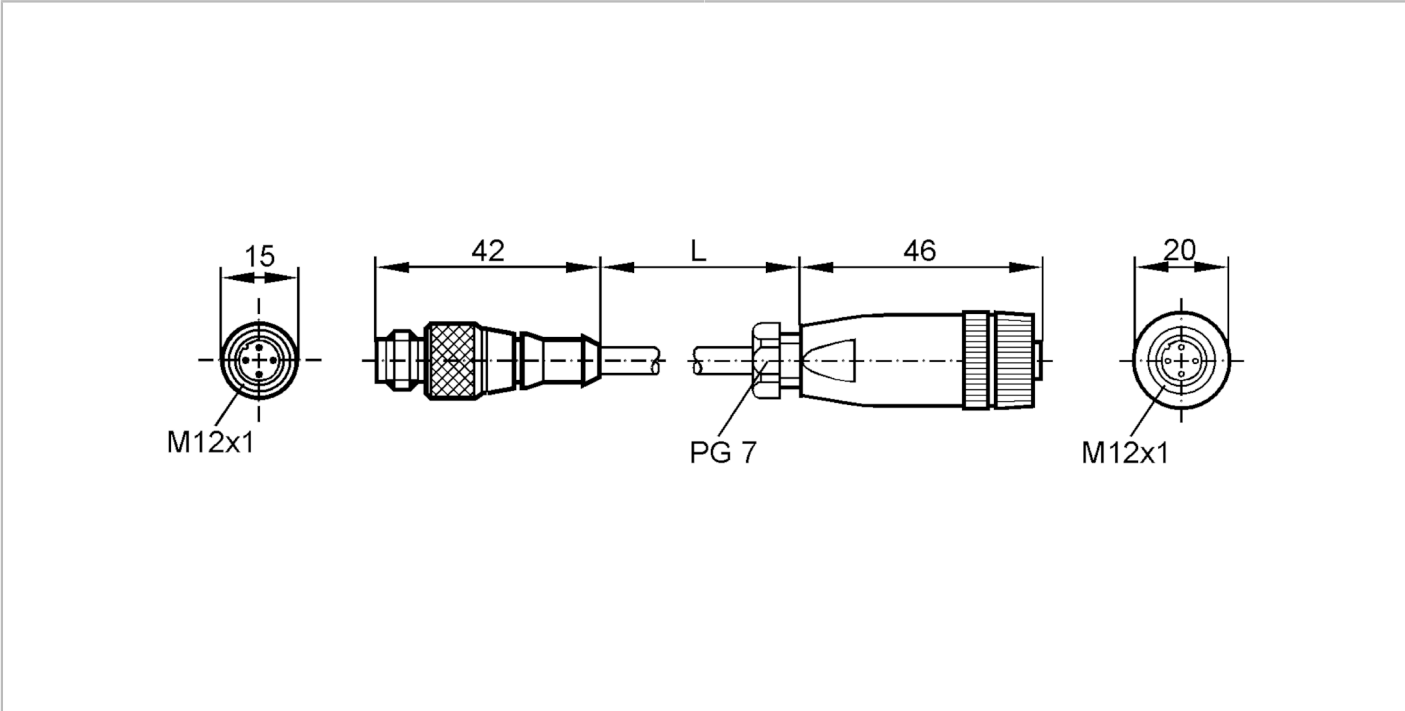

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU, PBT
外装材質		TPU / PBT
ロックリング材質		PBT / PA
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU / PBT, 締結部: PBT



E70125




中間ケーブル

VDOGH040PL-0005A03STGH040MSS

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR / PVC, 4 x 0.25 mm²

接続

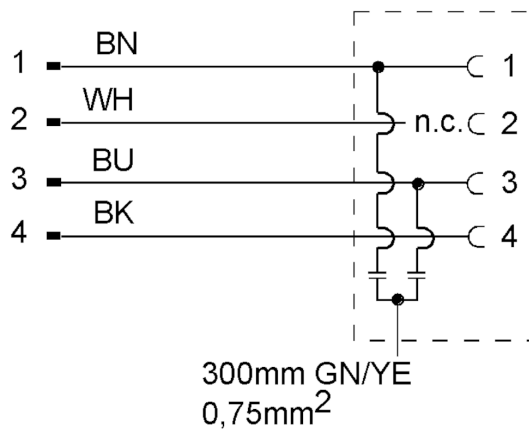

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU / PBT, 締結部: PA

