


# E70129



中間ケーブルバルブプラグ付き

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

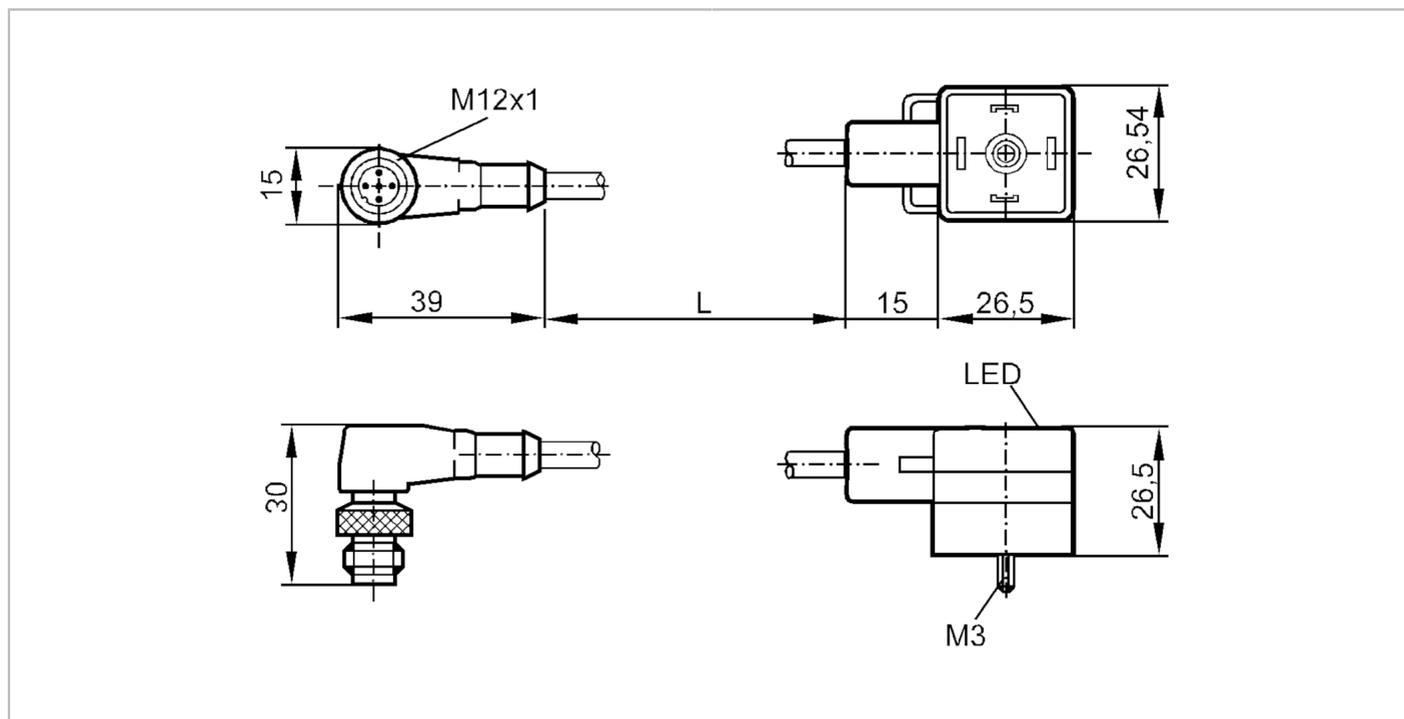

アプリケーション	
特長	ハロゲンフリー
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[M] AC/DC < 24
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~90
保護構造	IP 67
機械的仕様	
重量	[g] 138.5
材質	PUR
外装材質	PUR
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
アクセサリ	
付属品	ねじ ラベル
備考	
梱包数	1 個

# E70129




中間ケーブルバルブプラグ付き

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

## 電気接続 - ソケット

 
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



## 電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒,  $\varnothing$  4.8 mm, 3 x 0.5 mm<sup>2</sup> (16 x  $\varnothing$  0.2 mm)

## 接続

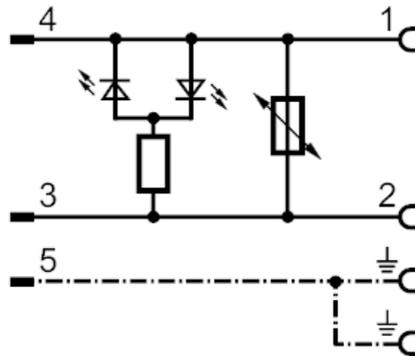

## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

