


E70133



ソケット 芯線接続可能
SDOKL070PLSFKPG

廃止品 - 参考資料

代替品: E70142
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

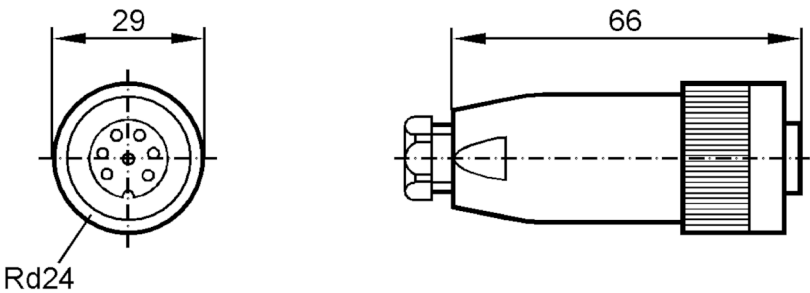

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～100
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	29 x 29 x 66
材質		PBT
外装材質		PBT
ロックリング材質		PBT
備考		
梱包数		1 個

E70133



ソケット 芯線接続可能


SDOKL070PLSFKPG

電気接続

端子: ~2.5 mm², ケーブル外被: Ø 6~9.5 mm

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x Rd24, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT, 締結部: PBT

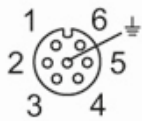

接続

