


E70134



ソケット 芯線接続可能
SDOKL070PLSFKPG

廃止品 - 参考資料

代替品: E70142
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

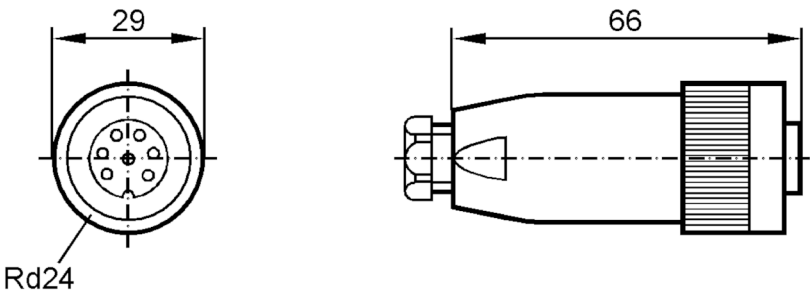

アプリケーション

特長	金メッキ接点
----	--------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
----------	-----	---------------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～100
--------	------	---------

保護構造	IP 67
------	-------

機械的仕様

外形寸法	[mm]	29 x 29 x 66
------	------	--------------

材質	PBT
----	-----

外装材質	PBT
------	-----

ロックリング材質	PBT
----------	-----

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E70134



ソケット 芯線接続可能


SDOKL070PLSFKPG

電気接続

端子: ~2.5 mm², ケーブル外被: Ø 6~9.5 mm

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x Rd24, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT, 締結部: PBT, コンタクト: 金メッキ

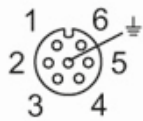

接続

