


E70142



ソケット 芯線接続可能
SDOGL070PLSFKPG

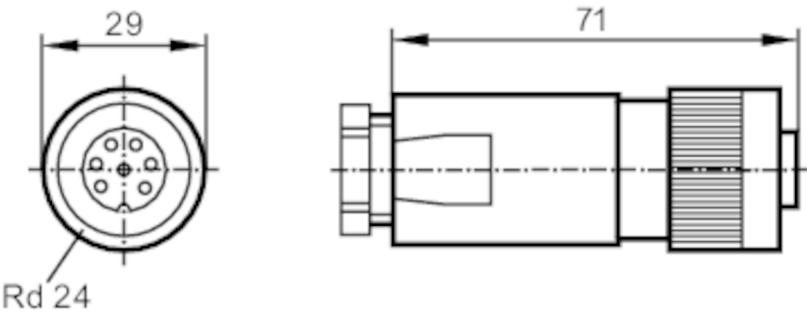

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 45 / DC < 70
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～100
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	49.4
外形寸法	[mm]	29 x 29 x 71
材質		PBT
外装材質		PBT
ロックリング材質		PBT
備考		
梱包数		1 個

E70142



ソケット 芯線接続可能

 
SDOGL070PLSFKPG

電気接続

端子: ~2.5 mm², ケーブル外被: Ø 10~12 mm

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x Rd24, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT, 締結部: PBT, コンタクト: 金メッキ



接続

