


E70156



組立てコネクタ(ソケット)

ADOGH040--S0,50

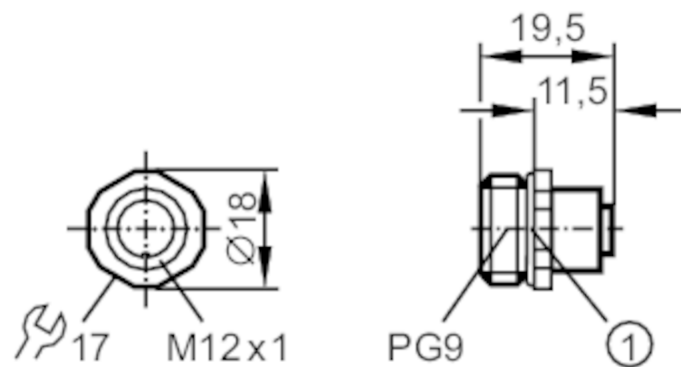

1 O-リング



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	28.7
コネクタ、コネクタ径、ねじ径、 取付ねじ		PG 9
材質		亜鉛ダイキャスト ニッケルメッキ
外装材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E70156



組立てコネクタ(ソケット)

ADOGH040--S0,50

電気接続

ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.25 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ



接続



BK = 芯線色 :
BN = 黒
BU = 茶
WH = 青
 白