


E70165



コネクタ(ソケット)
ADOGB030PLS0002E03

廃止品 - 参考資料

代替品: E20428
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

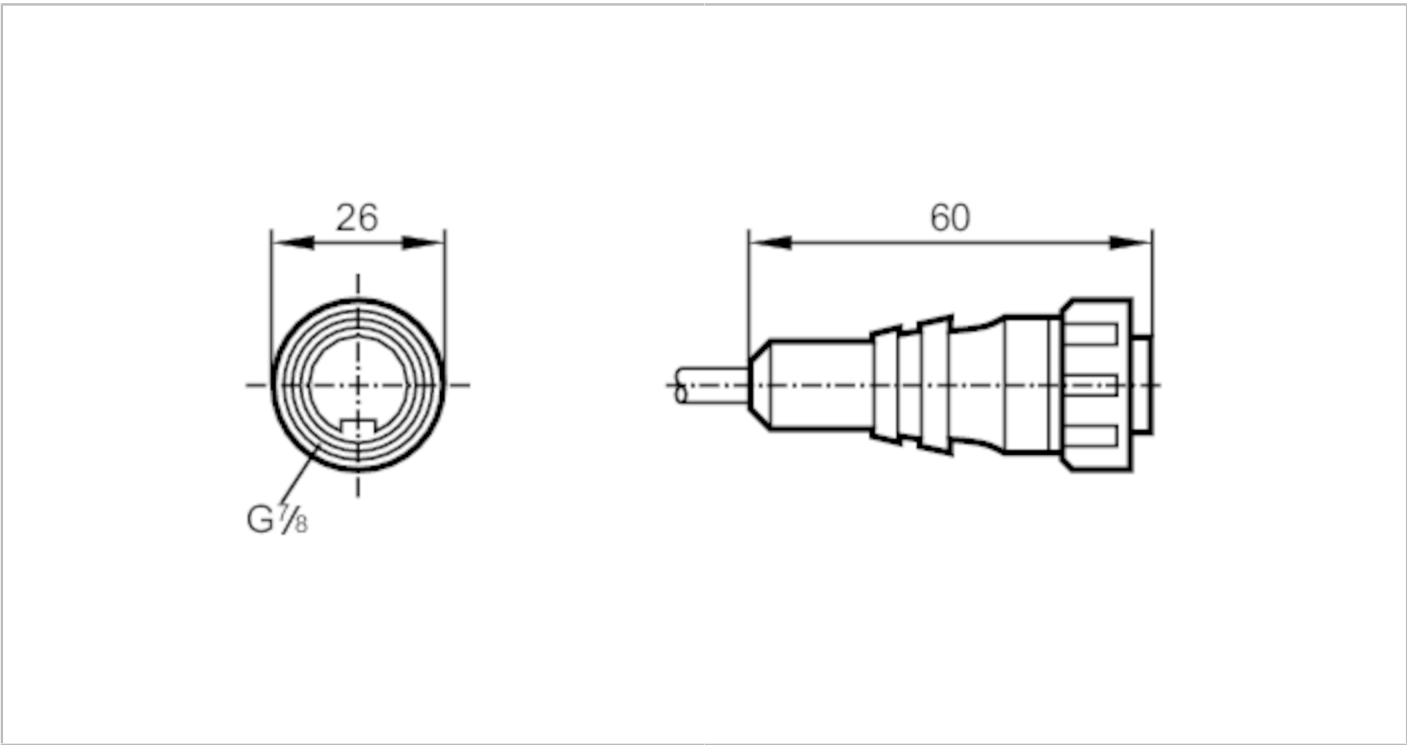

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	26 x 26 x 60
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		PA
備考		
梱包数		1 個

E70165



コネクタ(ソケット)

ADOGB030PLS0002E03

電気接続


ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 7.2 mm, 3 x 0.75 mm² (22 x Ø 0.2 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: PA



接続

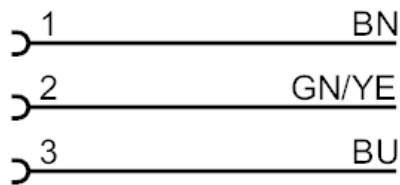

BN = 芯線色 :
BU = 茶
GN/YE = 青
 緑 / 黄