


E70166



コネクタ(ソケット)
ADOGB030PLS0005E03

廃止品 - 参考資料

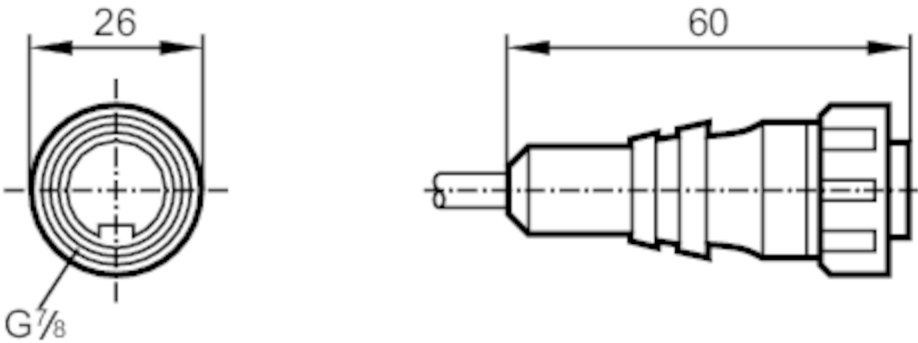

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250
----------	-----	----------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～90
保護構造		IP 68

機械的仕様

外形寸法	[mm]	26 x 26 x 60
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		PA

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 7.2 mm, 3 x 0.75 mm² (22 x Ø 0.2 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: PA




E70166



コネクタ(ソケット)
ADOGB030PLS0005E03

接続

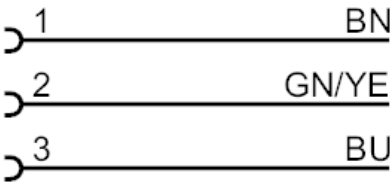

BN =	芯線色：
BU =	茶
GN/YE =	青
	緑 / 黄