


E70174



コネクタ(プラグ)

ASTAB040PLS0005E04

廃止品 - 参考資料

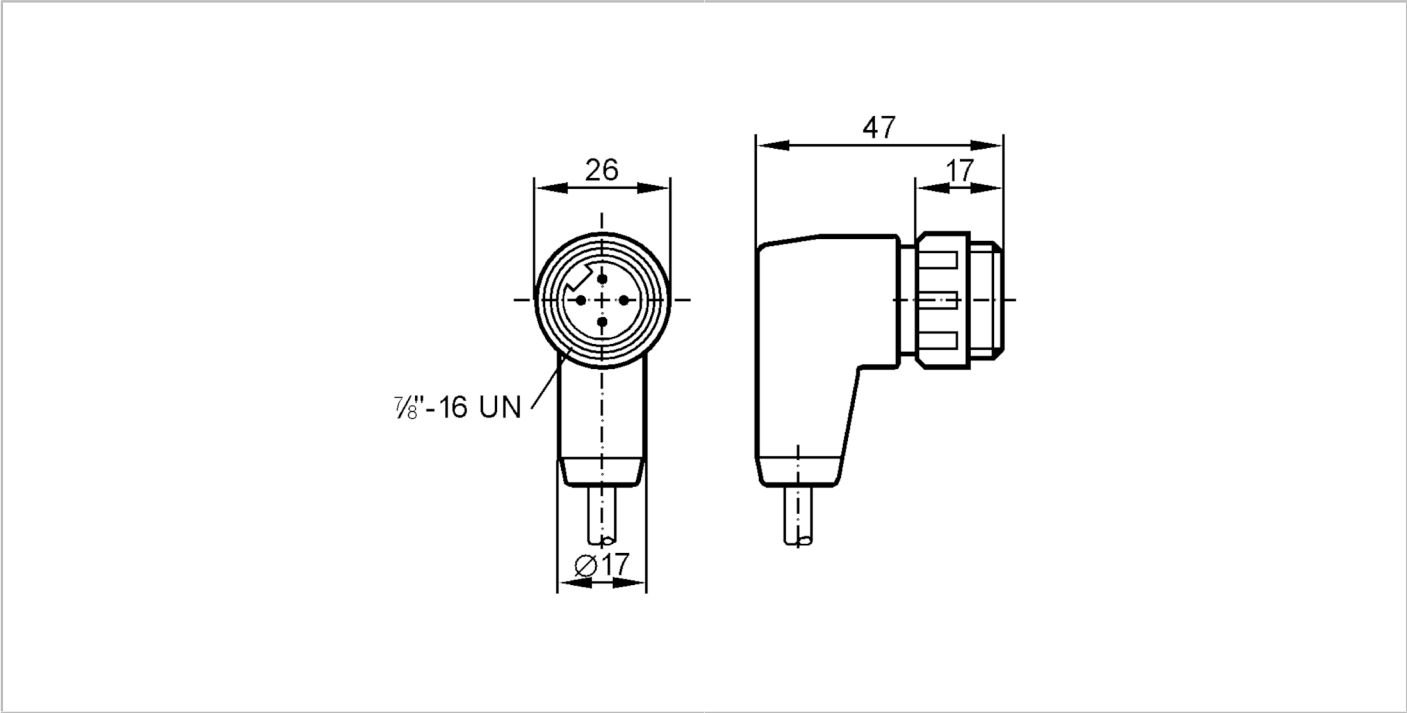

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC 10~55
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		PA
備考		
備考		Pin 2: リーディング
梱包数		1 個

電気接続	
ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 6.3 mm, 4 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)	

電気接続 - プラグ	
コネクタ式: 1 x 7/8", L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: PA, 締付トルク: 0.5 Nm	



E70174



コネクタ(プラグ)
ASTAB040PLS0005E04

接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	芯線色：
BN =	黒
BU =	茶
WH =	青
	白