


# E70176



プラグ 芯線接続可能

SSTGB040ZDSFKPG

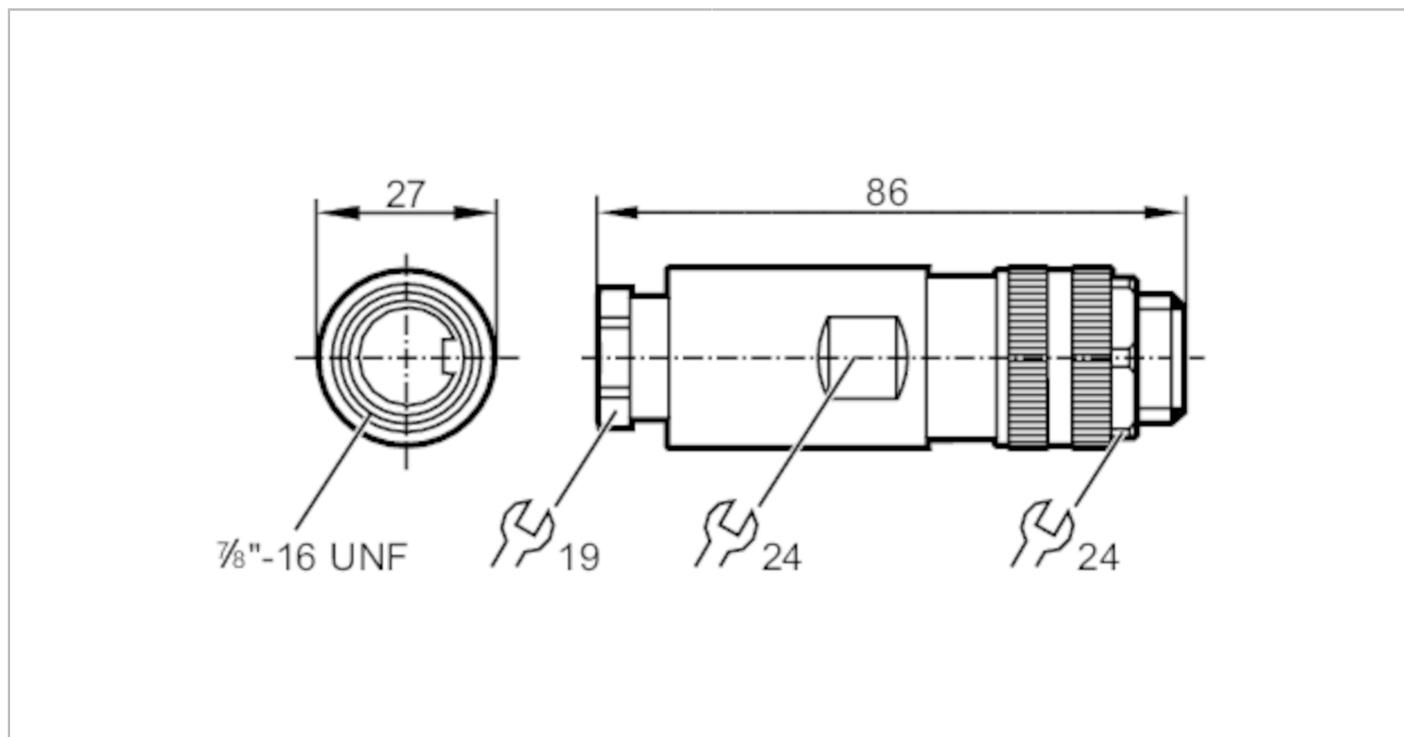

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 300
最大負荷電流 (合計)	[A]	9
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	49.3
外形寸法	[mm]	27 x 27 x 86
外装材質		PBT
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト
備考		
備考		Pin 4: リーディング
梱包数		1 個

# E70176



プラグ 芯線接続可能

 
SSTGB040ZDSFKPG

## 電気接続

端子:  $\sim 1.5 \text{ mm}^2$ , ケーブル外被:  $\varnothing 8\sim 10 \text{ mm}$

## 電気接続 - プラグ

コネクタ式:  $1 \times 7/8"$ , ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT, 締結部: 亜鉛ダイキャスト



## 接続

