


E70202



中間ケーブル

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

廃止品 - 参考資料

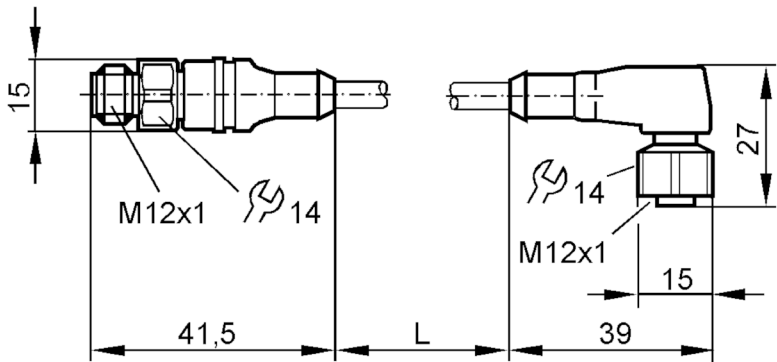

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~100
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 41.5
材質		塩化ビニール (PVC)
外装材質		塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)		



E70202




中間ケーブル

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

電気接続

ケーブル: 1 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続

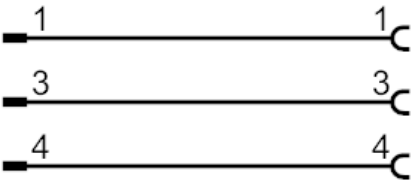

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)

