


E70203



中間ケーブルバルブプラグ付き
YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

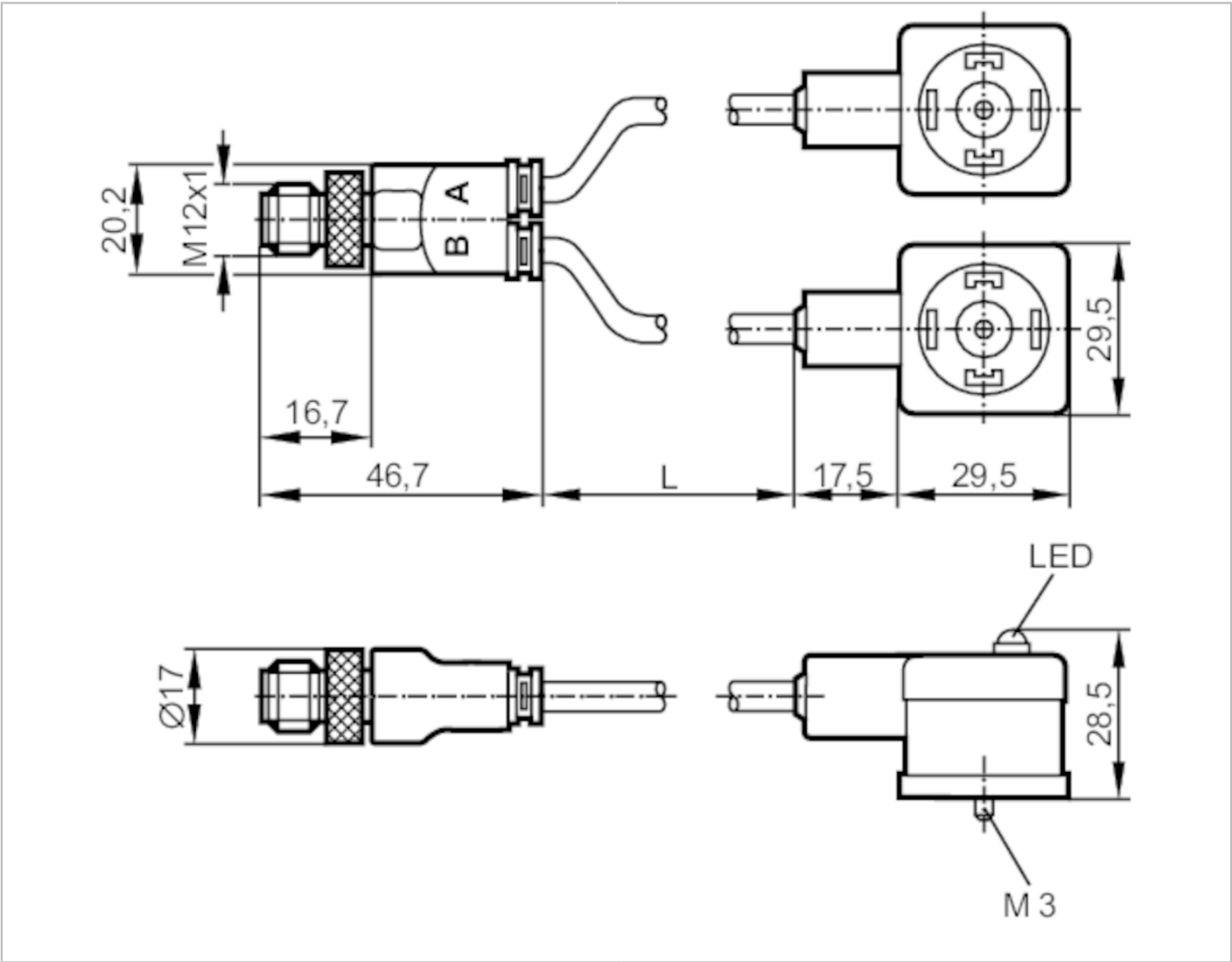

アプリケーション

特長	ハロゲンフリー
----	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
過電圧保護		有, (VDR)

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 65

機械的仕様

重量	[g]	183.5
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

ディスプレイ / パーツ


表示	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
----	----------	-------------

E70203




中間ケーブルバルブプラグ付き
YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

アクセサリ	
付属品	ねじ ラベル
備考	
梱包数	1 個
電気接続 - プラグ	
接続	

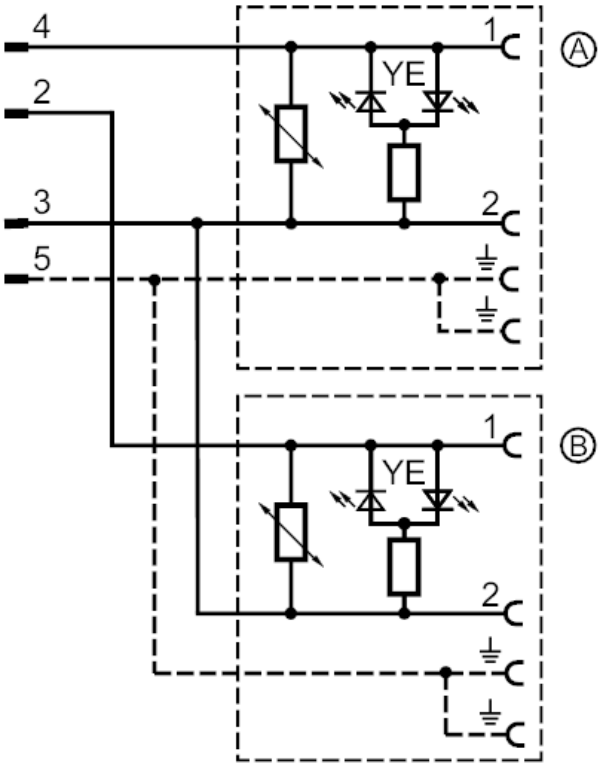

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

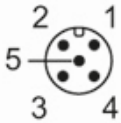

E70203



中間ケーブルバルブプラグ付き

YVDAA042--S0001H03STGH050MSS

電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.8 mm, 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

