


E70225



AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

FK-Abgriff M12 2polig VA

廃止品 - 参考資料

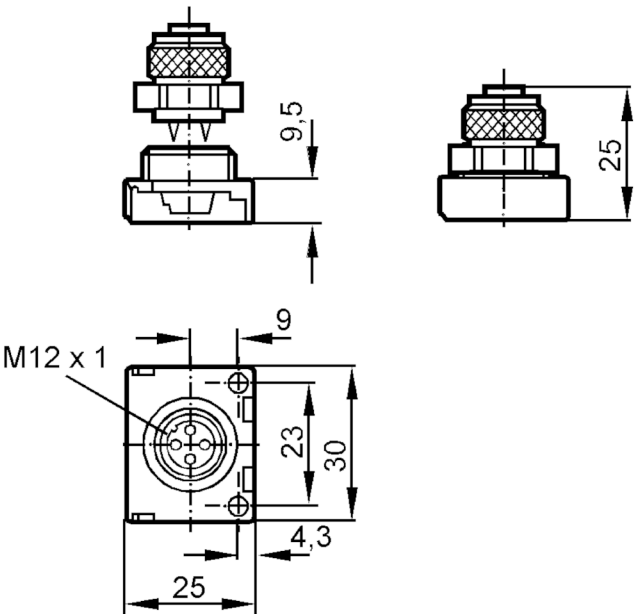

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC < 24
最大負荷電流 (合計)	[A]	2

使用環境条件

保護構造	IP 67
------	-------

機械的仕様

材質	PA, 取付けナット: ステンレス, シーリング(パッキン): FKM
外装材質	PA

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質, コネクタ外装: PA

