


# E70231



## コネクタ

Screw terminals / 100 pcs.

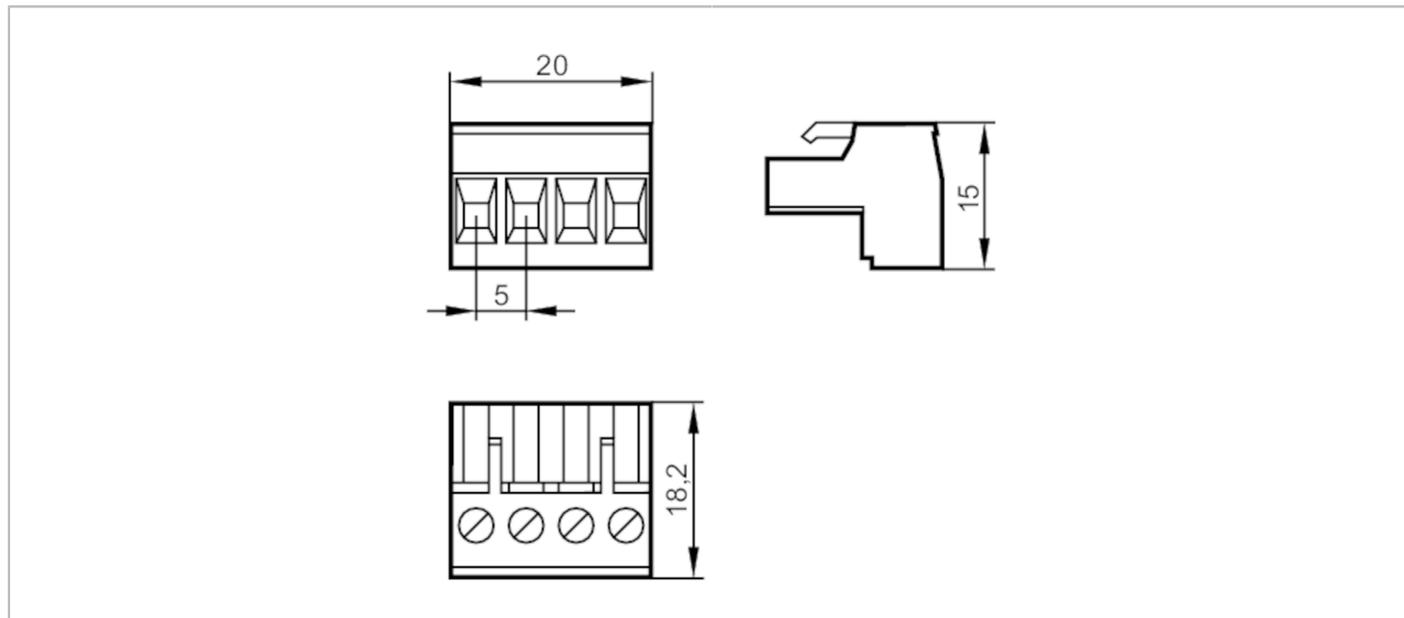

電氣的仕様		
最大負荷電流	[A]	20, (2.5 mm <sup>2</sup> )
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-30~100
機械的仕様		
重量	[g]	698.5
材質		通電部: 銅合金 錫メッキ, PA
締付トルク	[Nm]	0.5
備考		
梱包数		100 個
電気接続		
0.2~2.5 mm <sup>2</sup> , Abisolierlänge: 7 mm		