


E70371



AS-iモジュールベース

EMC-ROD

廃止品 - 参考資料

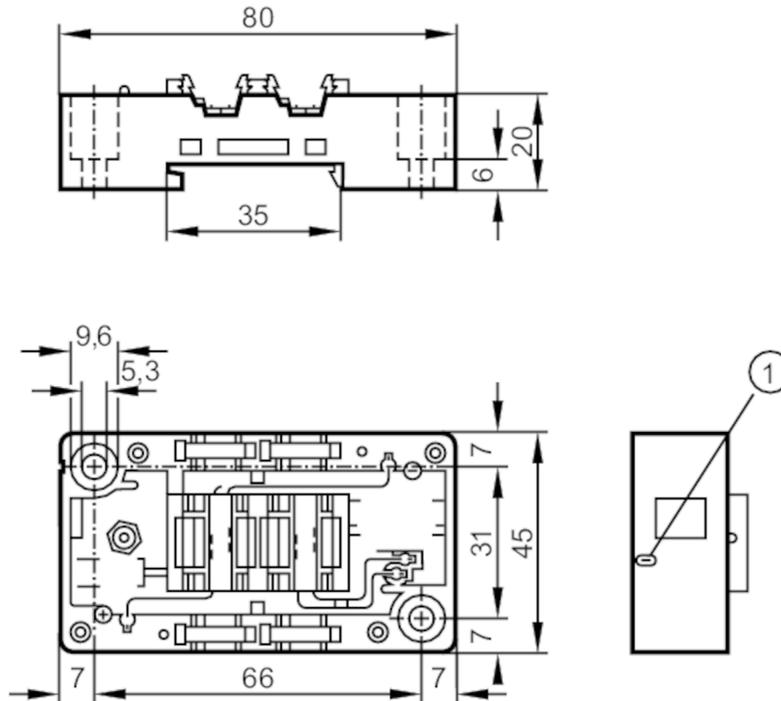

1 接地ケーブル



電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 26.5~31.6
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25~80
保護構造	IP 67, (接続するパーツにより変わります: IP 20 / IP 65 / IP 67)
試験 / 認証	
EMC	EN 50295 IEC 61000-4-2 IEC 61000-6-2 IEC 61643-21
機械的仕様	
重量 [g]	69.5
外装	DINレール / 壁面に取付け可能
外形寸法 [mm]	45 x 80 x 20
材質	PBT
アクセサリ	
付属品	接地端子
アクセサリ(別売り)	カバー; AS-i モジュール用, AC3000

E70371




AS-iモジュールベース

EMC-ROD

備考	
備考	Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen. Einsetzbar nach dem Blitzschutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.
梱包数	1 個

電気接続

接続

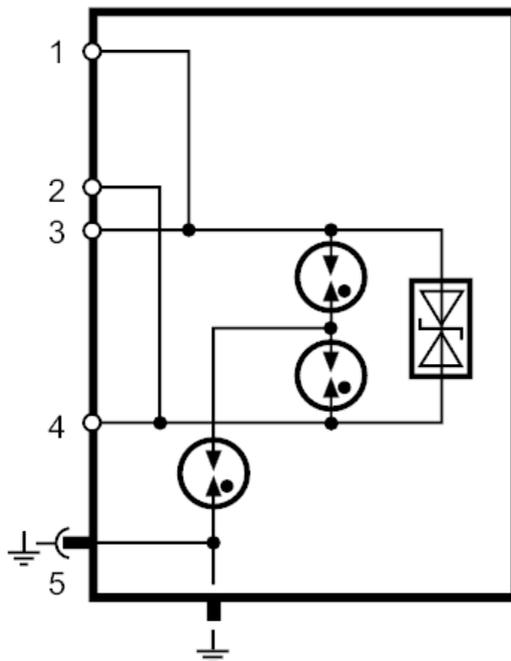

1	AS-i +
2	AS-i -
3	AS-i +
4	AS-i -
5	グラウンド