


E70372



AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

FCE Splitter ye/bk ProcessL

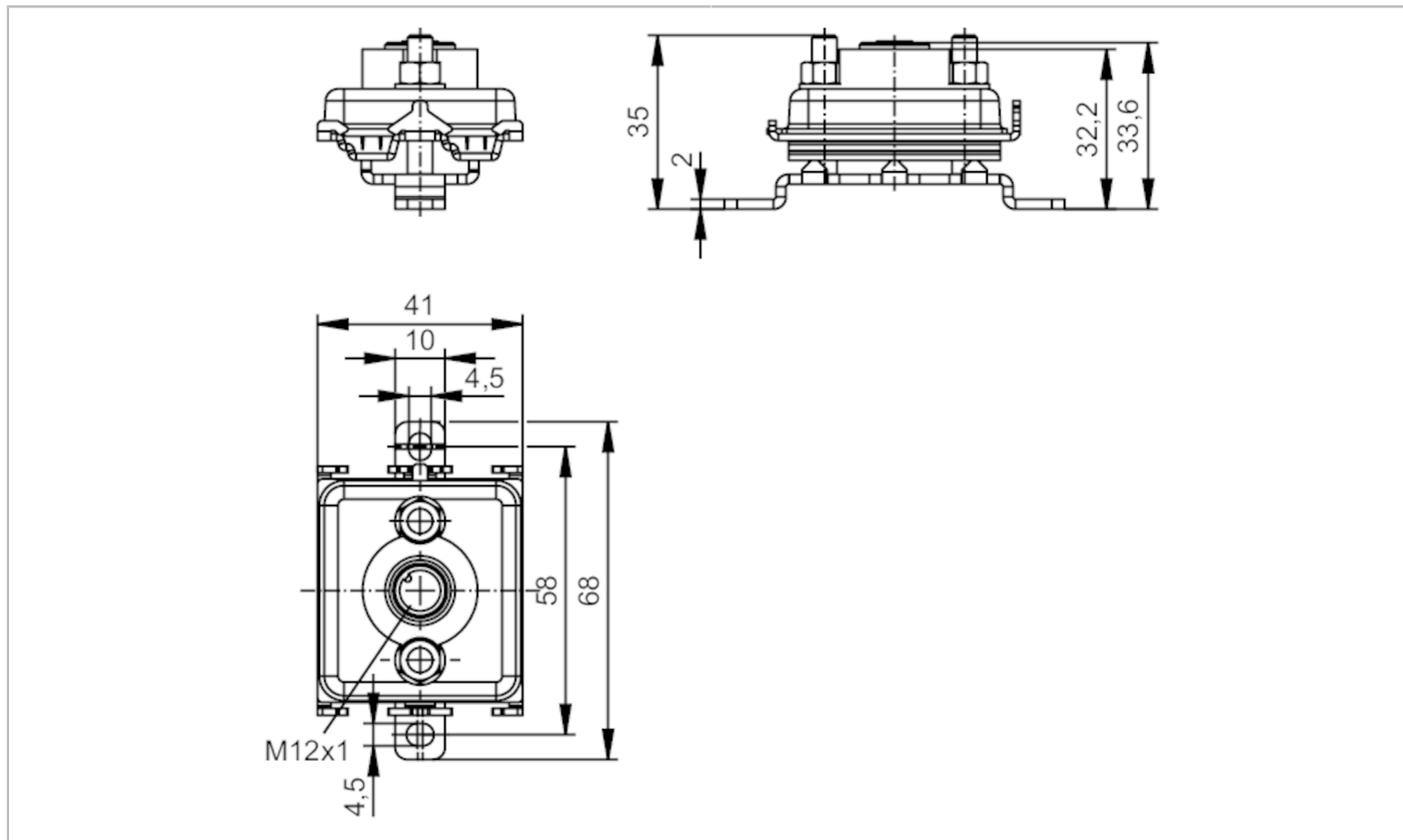

アプリケーション	
仕様	AS-i / 24 V
電氣的仕様	
最大負荷電流 (合計)	[A] 2
出力	
電気仕様	AS-i
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -30~80
最大相対湿度	[%] 80, (31 °C, 50 % (40 °C) : 直線的に減少)
基準海面からの高度	[m] 2000
保護構造	IP 67, IP 68, IP 69K
汚染度	2
試験 / 認証	
EMC	EN 61000-6-2
機械的仕様	
重量	[g] 104
材質	金属部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクトピンのゴムガスケット: FPM , O-リング: EPDM
締付トルク	[Nm] 2.5, (ロックナット)
アクセサリ	
アクセサリ (別売り)	トルクレンチ, E70390

E70372



AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

FCE Splitter ye/bk ProcessL


備考

梱包数

1 個

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締付トルク: 1.2~1.4 Nm

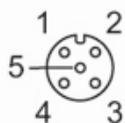

接続

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.