


E7354A



AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

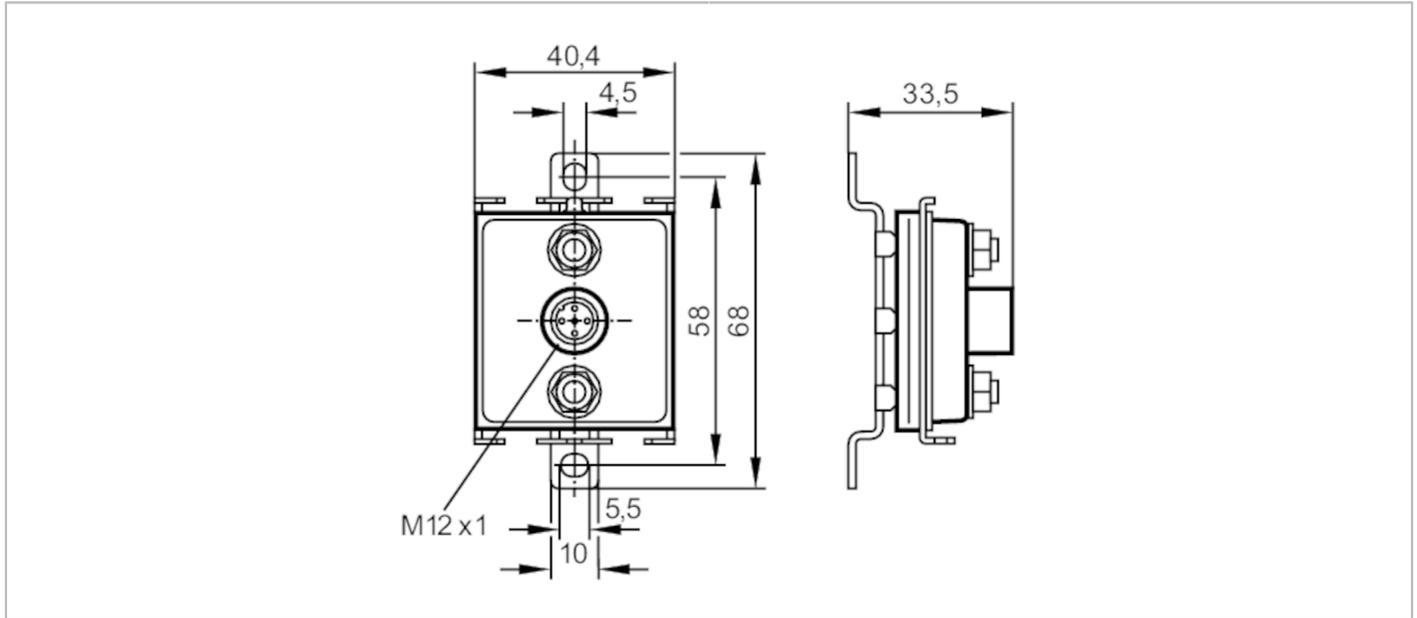

電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] DC 26.5~31.6, (AS-i)
保護クラス	III
使用電源電圧範囲 (AUX) DC	[V] 18~32
最大負荷電流 (合計)	[A] 4, (AS-i: 2 A, AUX: 2 A)
出力	
電気仕様	AS-i
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] 0~60
使用周囲温度に関する注意	-15...60 °C: 接続はEPDM製ケーブルに限る
最大相対湿度	[%] 80, (31 °C, 50 % (40 °C): 直線的に減少)
基準海面からの高度	[m] 2000
保護構造	IP 67, (防爆エリア外の使用時: IP 68 / IP 69K)
汚染度	2
試験 / 認証	
IECEX / ATEX指令防爆マーキング	Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
	Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
機械的仕様	
重量	[g] 166.75
材質	金属部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクトピンのゴムガスケット: FKM, シーリング(パッキン): EPDM
締付トルク	[Nm] 2.5, (ロックナット)
アクセサリ	
アクセサリ (別売り)	トルクレンチ, E70390

E7354A




AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

備考	
備考	M12コネクタは六角ナットを使用して接続してください。
梱包数	1 個
認証	日本での防爆認定は未取得です。

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締めトルク: 1.2~1.4 Nm

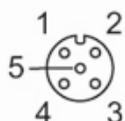

接続

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.