




コネクタ

Wall passage stainless steel

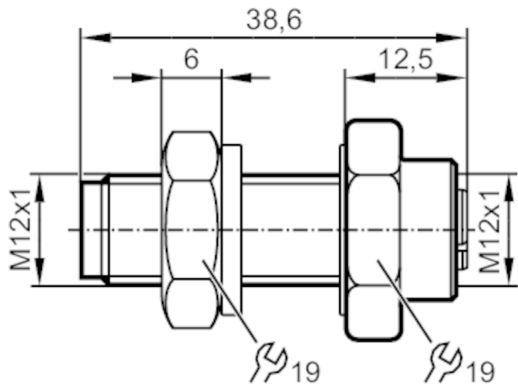

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
最大負荷電流 (合計)	[A]	8, (ピン 1+3: 4 A, ピン 2+4: 4 A)

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~85
保護構造		IP 65, IP 67, IP 69K

機械的仕様


重量	[g]	29.5
材質		ステンレス 1.4305 (SUS303), シーリング(パッキン): EPDM
外装材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
締付トルク	[Nm]	1

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----


電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: ステンレス 1.4305 (SUS303)

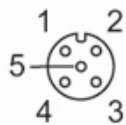

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: ステンレス 1.4305 (SUS303)

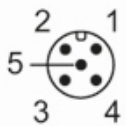

E73009



コネクタ

Wall passage stainless steel

接続

