


E75227



T型プッシュイン接続空気圧ユニット用
AirBox push-in T-connect 10pcs

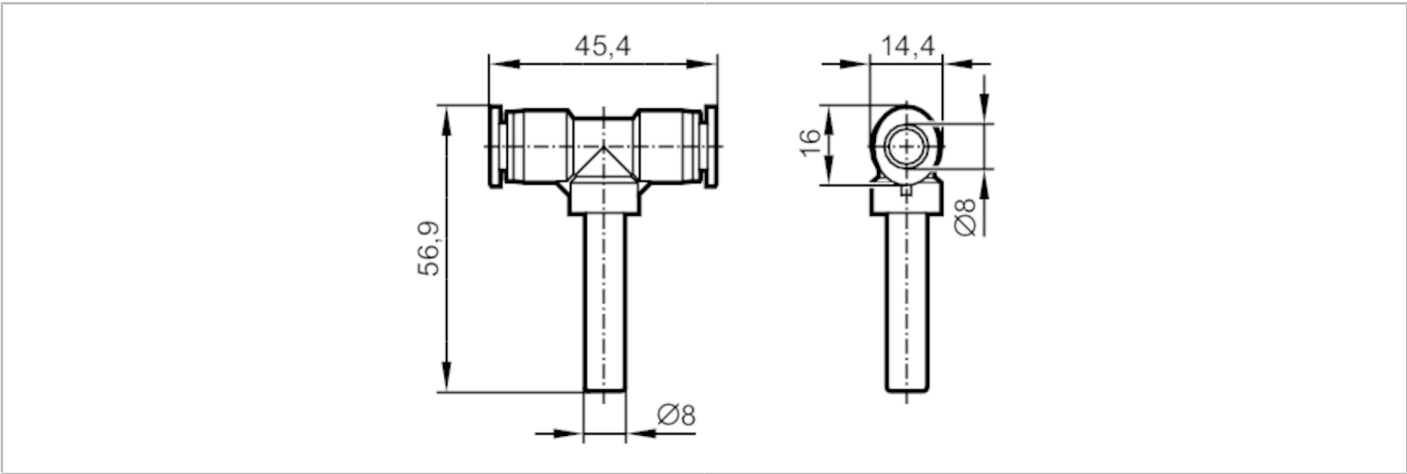

アプリケーション		
媒体		圧縮空気 (ISO 8573-1: 2001 による)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~80
機械的仕様		
重量	[g]	120.1
材質		外装: 真鍮, ニッケルメッキ / PA66, 固定用リング: POM (ポリオキシメチレン), 菊ワッシャー: ステンレス, リング: NBR
チューブ差込口		8 mm
スリーブ径	[mm]	8
備考		
梱包数		10 個