


# E79998



## AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

FC connector, M12, V2A, 1m

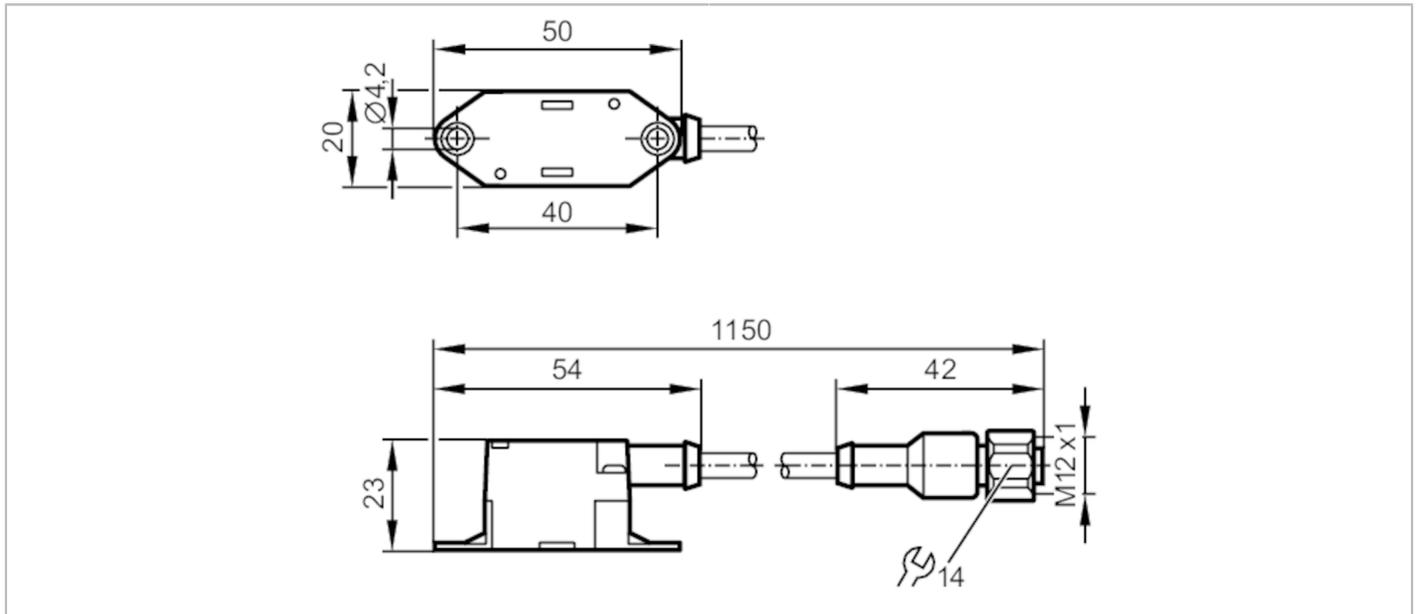

### アプリケーション

特長	金メッキ接点
仕様	AS-i

### 電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
最大負荷電流 (合計)	[A]	2

### 使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20~70
保護構造		IP 67

### 機械的仕様

重量	[g]	82.7
材質		外装 上部パーツ: PUR, 外装 ベース: PA 6.6, ねじ: ステンレス 1.4305 (SUS303), 取付けナット: ステンレス 1.4305 (SUS303)


### 備考

備考	分岐器でフラットケーブルの終端処理を行わないでください。 フラットケーブル用エンドキャップまたは放熱キャップで封止してください。
梱包数	1 個

### 電気接続

ケーブル: 1 m, 塩化ビニール (PVC), Ø 5.75 mm, 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>, 塩化ビニール (PVC)

コネクタ式: M12, ストレート, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ

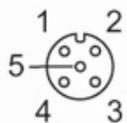


# E79998



## AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

FC connector, M12, V2A, 1m

### 接続

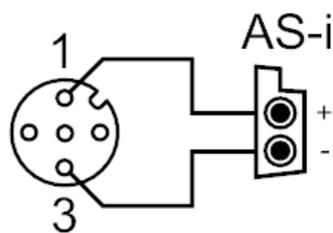

1	AS-i +
3	AS-i -