


E80415



ICタグ

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)

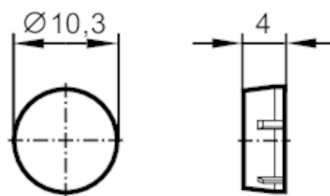

取付け穴: Ø 10.0 x 3.7 mm



アプリケーション

使用周囲温度(アクティブ)	[°C]	-40～85
ピーク時の温度 (パッシブ)	[°C]	90

電氣的仕様

動作周波数	[MHz]	13.56
メモリ容量	[bit]	896
メモリータイプ		EEPROM
チップタイプ		ICODE SLIX
ブロック数		28
ブロックサイズ	[Byte]	4
個体識別番号 (UID)	[Byte]	8
RFID規格		ISO 15693
読取サイクル		無制限
書込サイクル		100000

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～85
保存温度	[°C]	-40～90
保護構造		IP 68

試験 / 認証

無線および電気通信認証		ISO 15693
-------------	--	-----------

機械的仕様

重量	[g]	5.4
取り付け方法		圧入外装, 金属への取付け
外形寸法	[mm]	Ø 10.3 / L = 4
材質		外装: ポリフタルアミド(PPA GF30), エポキシ樹脂

備考

梱包数		10 個
-----	--	------