




廃止品 - 参考資料

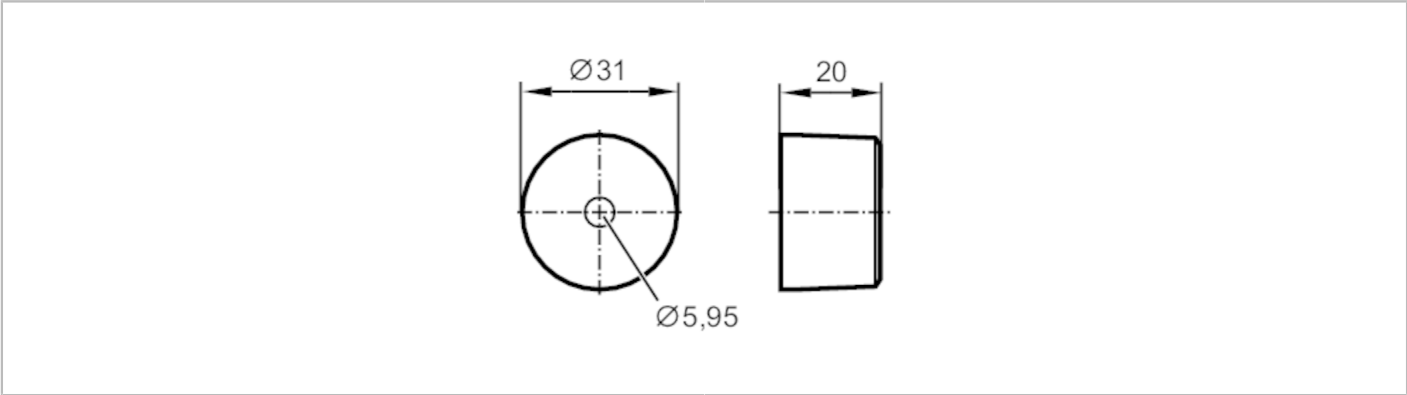

アプリケーション		
使用周囲温度(アクティブ)	[°C]	-25～85
電氣的仕様		
動作周波数	[MHz]	0.125
メモリ容量	[bit]	363
読取サイクル		無制限
書込サイクル		100000
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保存温度	[°C]	-25～180
機械的仕様		
重量	[g]	23
外形寸法	[mm]	Ø 30 / L = 20
材質		PU
備考		
備考		180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
梱包数		1 個