




ICタグ

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

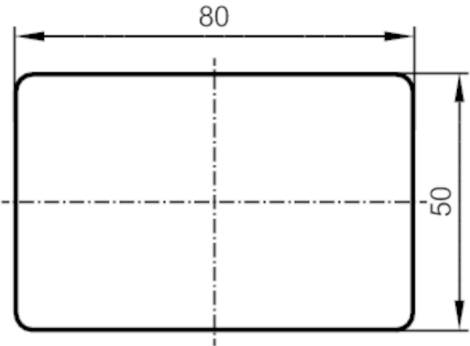

電氣的仕様		
動作周波数	[MHz]	13.56
メモリ容量	[bit]	896
メモリータイプ		EEPROM
チップタイプ		ICODE SLIX
ブロック数		28
ブロックサイズ	[Byte]	4
個体識別番号 (UID)	[Byte]	8
RFID規格		ISO 15693
読取サイクル		無制限
書込サイクル		100000
試験 / 認証		
無線および電気通信認証		ISO 15693
機械的仕様		
重量	[g]	939.8
取り付け方法		金属以外の材質に取付け, (自己接着式)
外形寸法	[mm]	50 x 80 x 0.1
材質		PP (ポリプロピレン), 接着剤: HL2
備考		
梱包数		500 個



ICタグ

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

その他のデータ

非金属取付時の読取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	250