




段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: DX1041
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

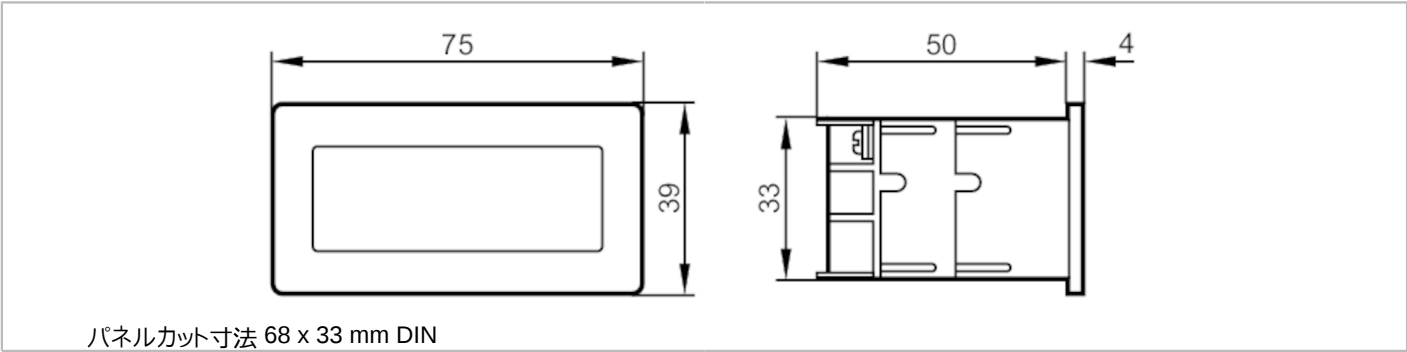

製品特性	
外装	取付け型ユニット
外形寸法 [mm]	39 x 75 x 54
アプリケーション	
アプリケーション	スケーリング対応ディスプレイ アナログ出力センサ用
入力 / 出力	
入力数 / 出力数	アナログ入力: 1
入力	
アナログ入力	1
アナログ入力 (電圧) [V]	10～50
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	0～60
保護構造	IP 65, (フッシャ取付け時)
機械的仕様	
重量 [g]	120
外装	取付け型ユニット
外形寸法 [mm]	39 x 75 x 54
材質	樹脂外装




LCD

LC-DISPLAY

電気接続

端子: ~2.5 mm²

接続

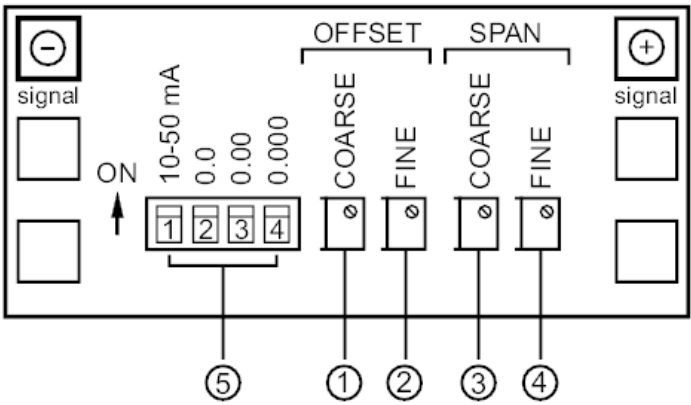

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | ポテンシオメータ |
| 2 | ゼロ点調整 荒調整 |
| 3 | ゼロ点調整 微調整 |
| 4 | 表示範囲 荒調整 |
| 5 | 表示範囲 微調整 |
| | DIPスイッチ |
| | 小数点, 入力 10~50mA |