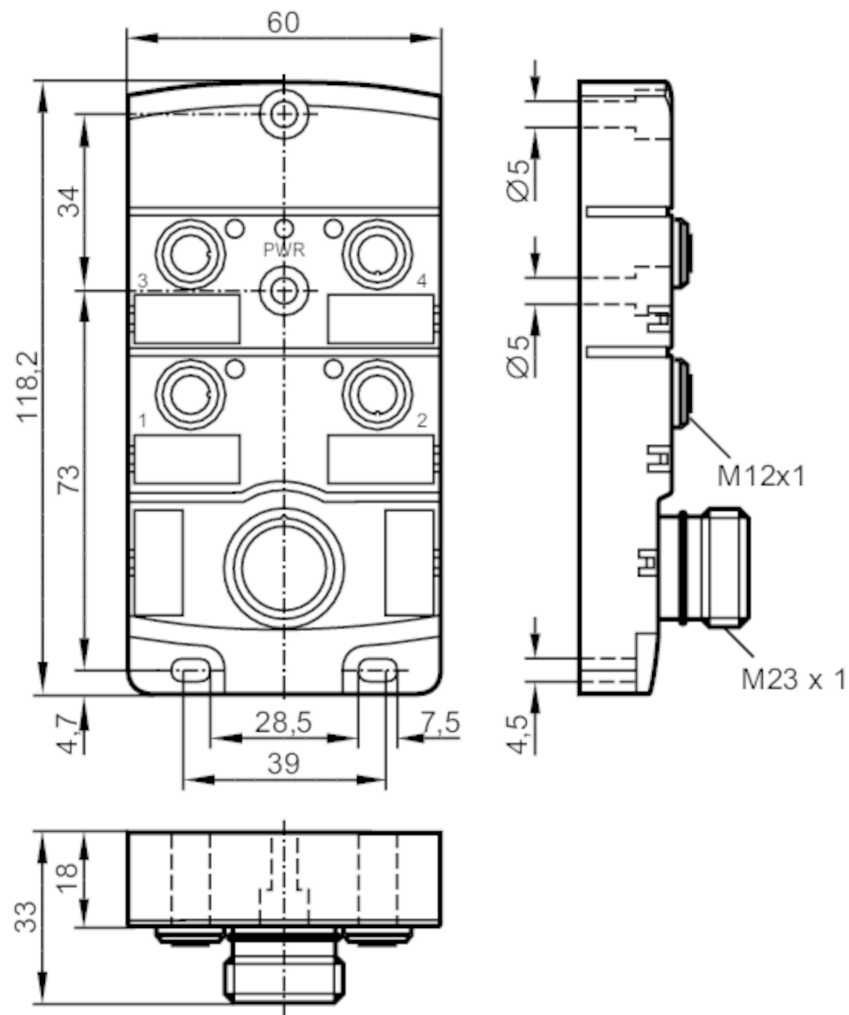




スプリッタボックス

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS



アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30, (cULusの「supply class 2」)
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	10

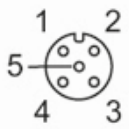
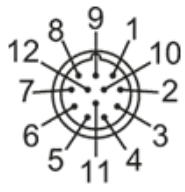
出力

電氣仕様	PNP
------	-----



スプリッタボックス

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
UL規格認証	Enclosure type	Type 1
機械的仕様		
重量	[g]	224.5
外形寸法	[mm]	33 x 60 x 118.2
材質		PA
外装材質		PA
スプリッタボックスポート点数		4
接続		M12
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	4 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品	カバーキャップ: 2	
	ラベル: 4	
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - スロット		
コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8～1.5 Nm		
		
電気接続 - 接続		
コネクタ式: 1 x M23, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8～1.5 Nm		
		



スプリッタボックス

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

接続

