




スプリッタボックス

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

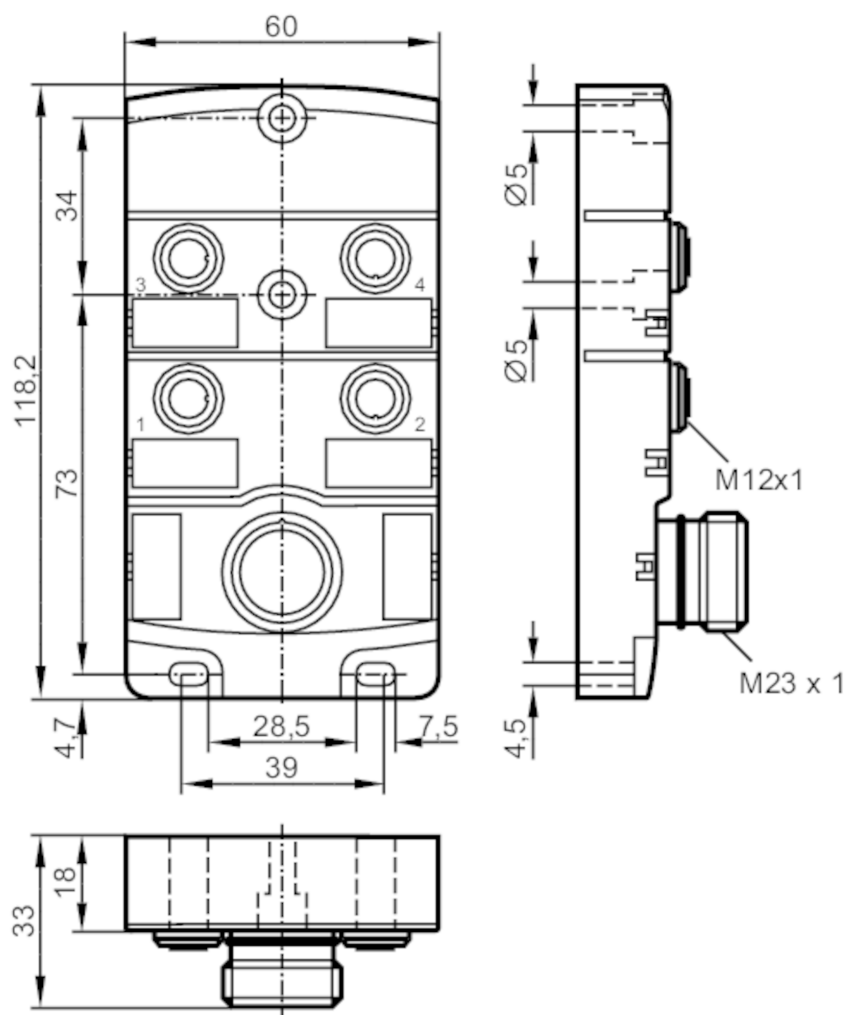

アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC < 30, (cULusの「supply class 2」)
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	10

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
--------	------	--------





スプリッタボックス

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
UL規格認証		Enclosure type	Type 1
機械的仕様			
重量		[g]	226.5
外形寸法		[mm]	33 x 60 x 118.2
材質			PA
外装材質			PA
スプリッタボックスポート点数			4
接続			M12
アクセサリ			
付属品		カバーキャップ: 2 ラベル: 4	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続 - スロット			

コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm

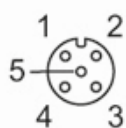

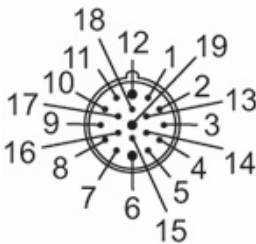電気接続 - 接続	
コネクタ式: 1 x M23, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm	
	



スプリッタボックス
ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

接続

