


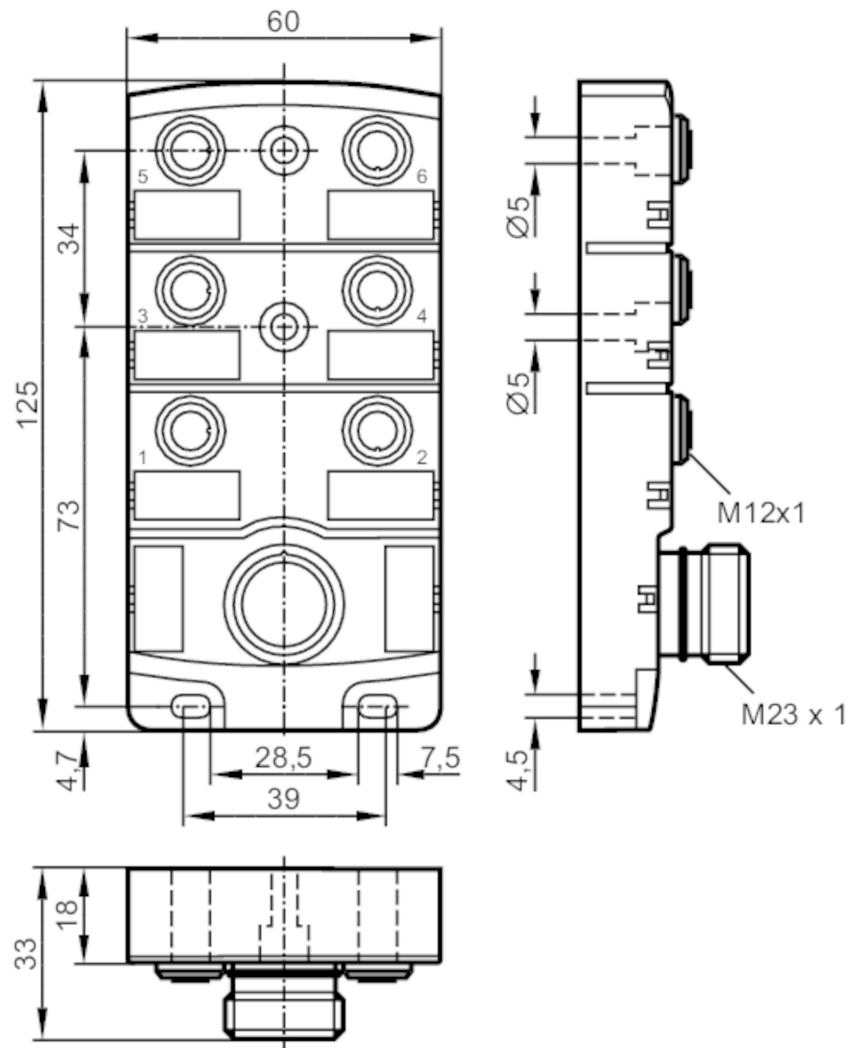

アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC < 30, (cULusの「supply class 2」)
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
--------	------	--------




スプリッタボックス
ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
UL規格認証		Enclosure type	Type 1
機械的仕様			
重量	[g]	241.5	
材質		PA	
外装材質		PA	
スプリッタボックスポート点数		6	
接続		M12	
アクセサリ			
付属品	カバーキャップ: 2		
	ラベル: 6		
備考			
梱包数		1 個	


電気接続 - スロット

コネクタ式: 6 × M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm

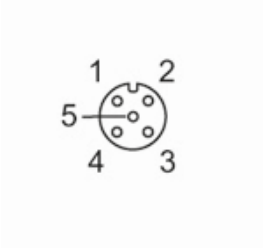

電気接続 - 接続

コネクタ式: 1 × M23, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm

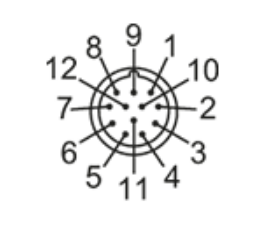



接続

