




スプリッタボックス

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

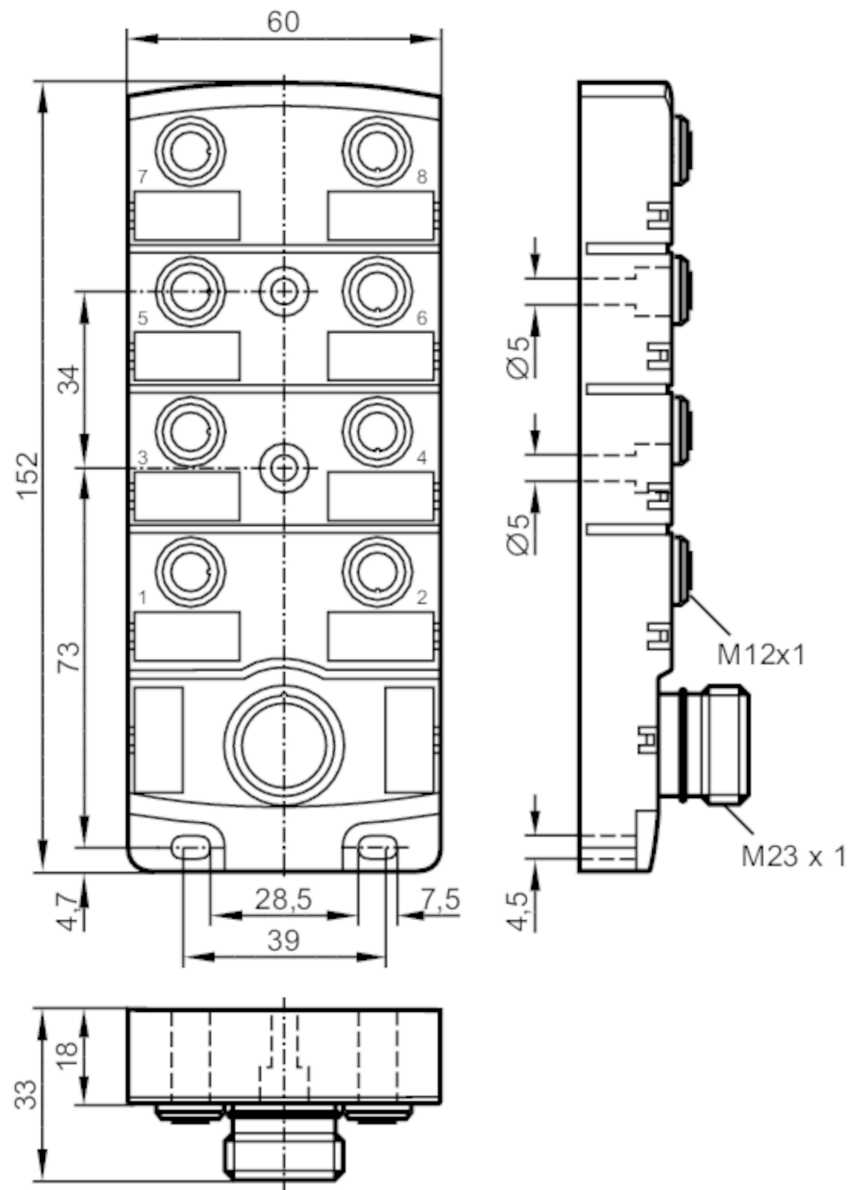

アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC < 30, (cULusの「supply class 2」)
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12


使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
--------	------	--------



スプリッタボックス

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

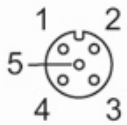保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
UL規格認証		Enclosure type	Type 1
機械的仕様			
重量	[g]	303.5	
外形寸法	[mm]	33 x 60 x 152	
材質		PA	
外装材質		PA	
スプリッタボックスポート点数		8	
接続		M12	
アクセサリ			
付属品		カバーキャップ: 2 ラベル: 8	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続 - スロット			
コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm			
			
電気接続 - 接続			
コネクタ式: 1 x M23, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm			
			



接続

