


EBC028



スプリッタボックス

ZDO4H059MSS0010H11

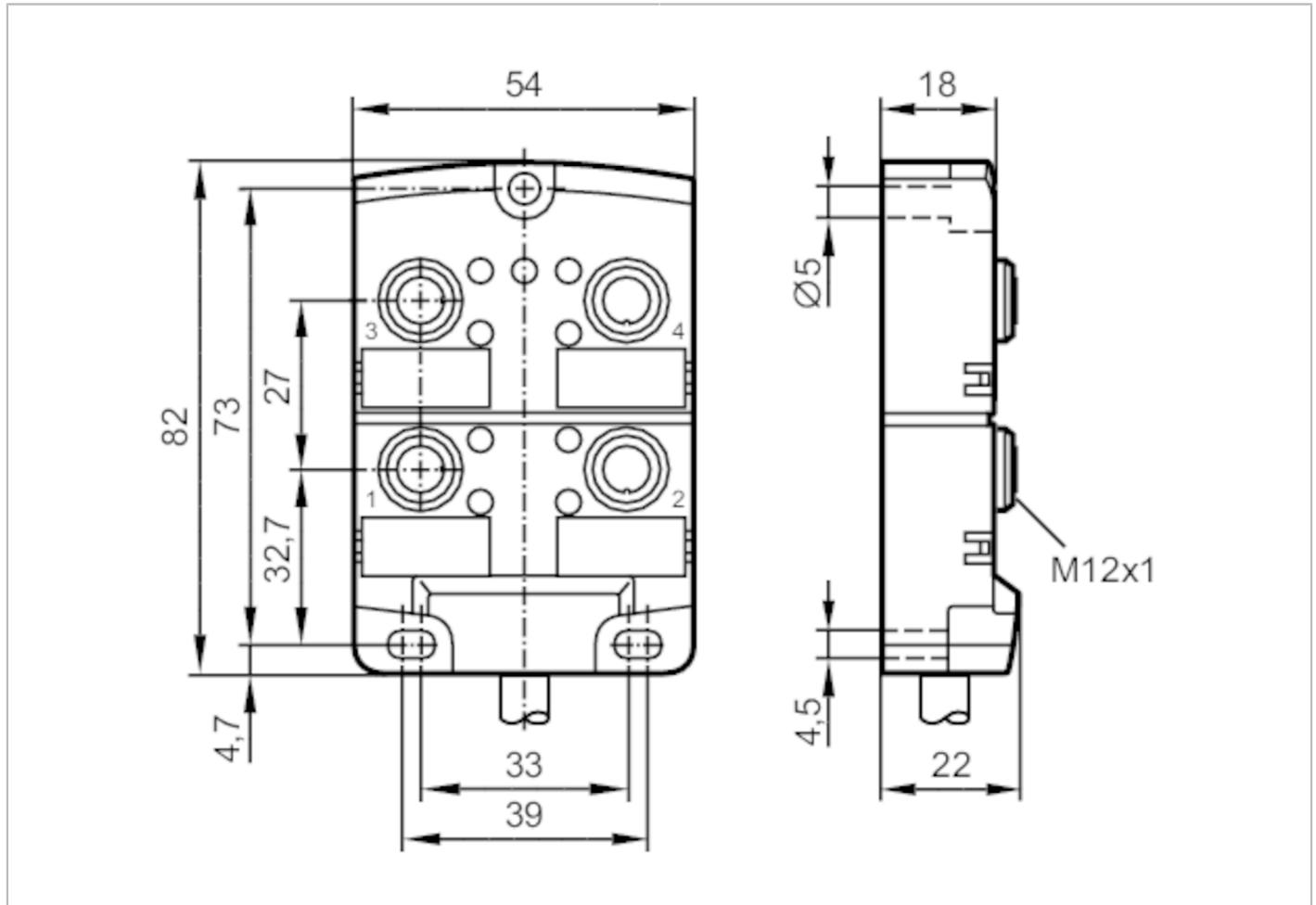

アプリケーション	
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー	有
電気的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス	II
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A]	4
最大負荷電流 (合計) [A]	12
出力	
電気仕様	PNP
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25~80
使用周囲温度 (可動部) [°C]	-5~60
保護構造	IP 67, IP 68
機械的仕様	
重量 [g]	1137.5
外形寸法 [mm]	22 x 54 x 82

EBC028



スプリッタボックス

ZDO4H059MSS0010H11

材質	PA	
外装材質	PA	
スプリッタボックスポート点数	4	
接続	M12	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	曲げサイクル	> 2 Mio.

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	8 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

アクセサリ

付属品	カバーキャップ: 2
	ラベル: 4

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, $\varnothing 8.2 \text{ mm}$, $8 \times 0.34 \text{ mm}^2$ ($43 \times \varnothing 0.1 \text{ mm}$) + $3 \times 1.0 \text{ mm}^2$ ($55 \times \varnothing 0.15 \text{ mm}$)

電気接続 - スロット

 コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm




EBC028

スプリッタボックス

ZDO4H059MSS0010H11



接続

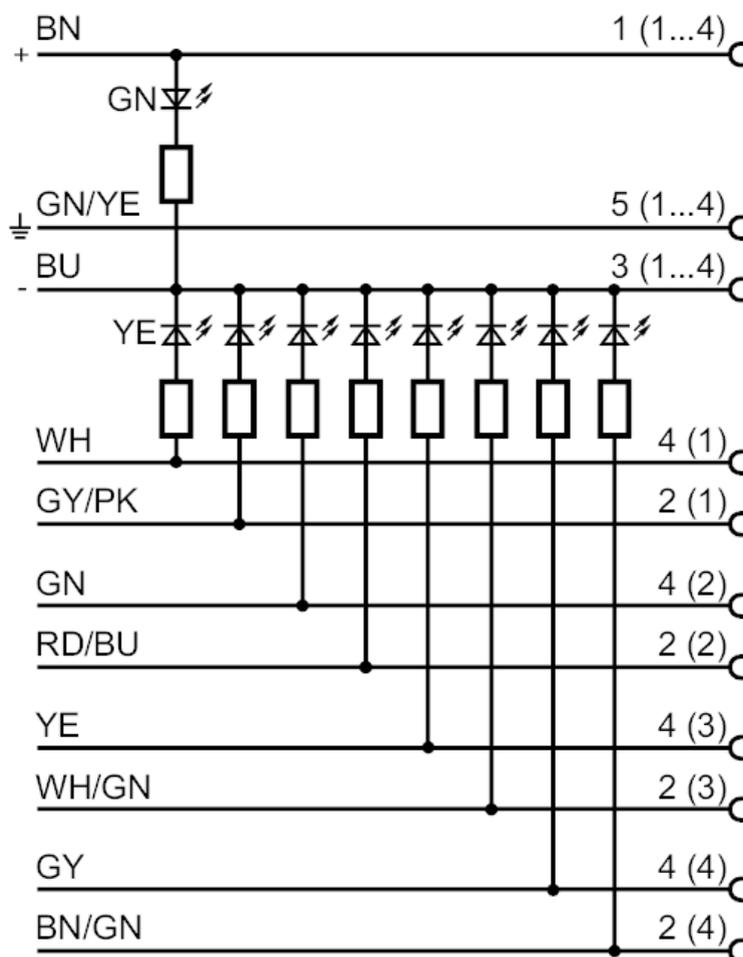

芯線色：
BN = 茶
BU = 青
GN = 緑
GY = 灰
PK = 桃
RD = 赤
WH = 白
YE = 黄色