


# EBC033

スプリッタボックス

ZD08H050MSS0010H11

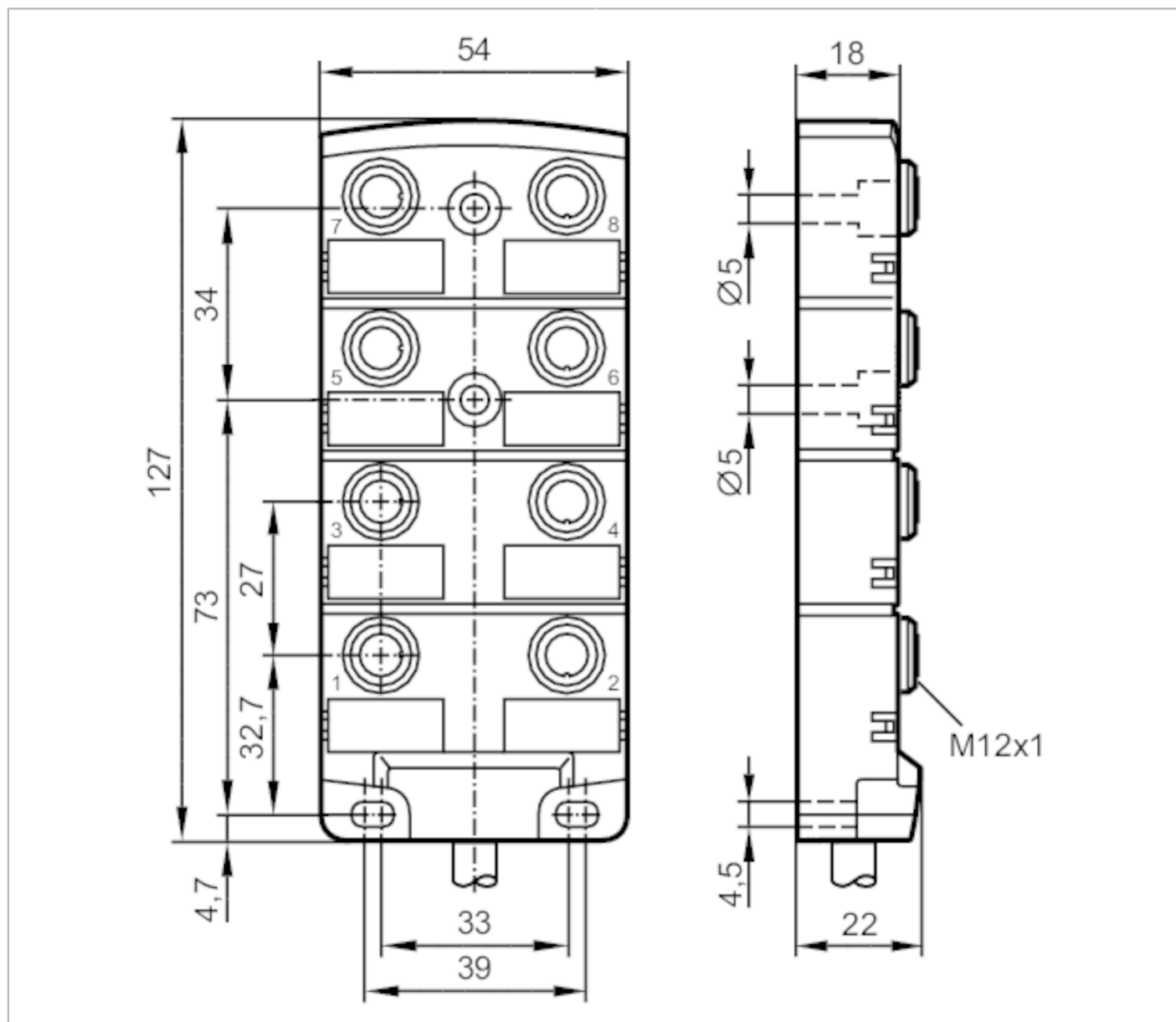


| アプリケーション         |      |                                   |
|------------------|------|-----------------------------------|
| 特長               |      | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性  |
| シリコンフリー          |      | 有                                 |
| 電氣的仕様            |      |                                   |
| 使用電源電圧範囲         | [V]  | DC < 30, (cULusの「supply class 2」) |
| 保護クラス            |      | II                                |
| 最大開閉電流容量 (各ポート毎) | [A]  | 4                                 |
| 最大負荷電流 (合計)      | [A]  | 12                                |
| 使用環境条件           |      |                                   |
| 使用周囲温度           | [°C] | -25~80                            |
| 使用周囲温度 (可動部)     | [°C] | -5~60                             |



## スプリッタボックス

ZDO8H050MSS0010H11
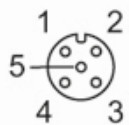
|                                                                                                                              |              |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--|
| 保護構造                                                                                                                         | IP 67, IP 68 |                |  |
| 機械的仕様                                                                                                                        |              |                |  |
| 重量                                                                                                                           | [g]          | 1190           |  |
| 外形寸法                                                                                                                         | [mm]         | 22 x 54 x 127  |  |
| 材質                                                                                                                           |              | PA             |  |
| 外装材質                                                                                                                         |              | PA             |  |
| スプリッタボックスポート点数                                                                                                               |              | 8              |  |
| 接続                                                                                                                           |              | M12            |  |
| 耐摺動屈曲性                                                                                                                       |              | 有              |  |
| 耐摺動屈曲性                                                                                                                       | 曲げ半径         | 最小 10 x ケーブル直径 |  |
|                                                                                                                              | 曲げサイクル       | > 2 Mio.       |  |
| アクセサリ                                                                                                                        |              |                |  |
| 付属品                                                                                                                          | カバーキャップ: 2   |                |  |
|                                                                                                                              | ラベル: 8       |                |  |
| 備考                                                                                                                           |              |                |  |
| 梱包数                                                                                                                          |              | 1 個            |  |
| 電気接続                                                                                                                         |              |                |  |
| ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 8.2 mm, 8 x 0.34 mm <sup>2</sup> (43 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 0.75 mm <sup>2</sup> (95 x Ø 0.1 mm ) |              |                |  |
| 電気接続 - スロット                                                                                                                  |              |                |  |
| コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm                                              |              |                |  |
| <div></div>                               |              |                |  |



## 接続

|       |           |
|-------|-----------|
| BN    | 1 (1...8) |
| BU    | 3 (1...8) |
| GN/YE | 5 (1...8) |
| WH    | 4 (1)     |
| GN    | 4 (2)     |
| YE    | 4 (3)     |
| GY    | 4 (4)     |
| PK    | 4 (5)     |
| RD    | 4 (6)     |
| BK    | 4 (7)     |
| VT    | 4 (8)     |

|      |      |
|------|------|
|      | 芯線色： |
| BK = | 黒    |
| BN = | 茶    |
| BU = | 青    |
| GN = | 緑    |
| GY = | 灰    |
| PK = | 桃    |
| RD = | 赤    |
| VT = | 紫    |
| WH = | 白    |
| YE = | 黄色   |