


EBC043

スプリッタボックス

ZDO6H050MSS0010E15

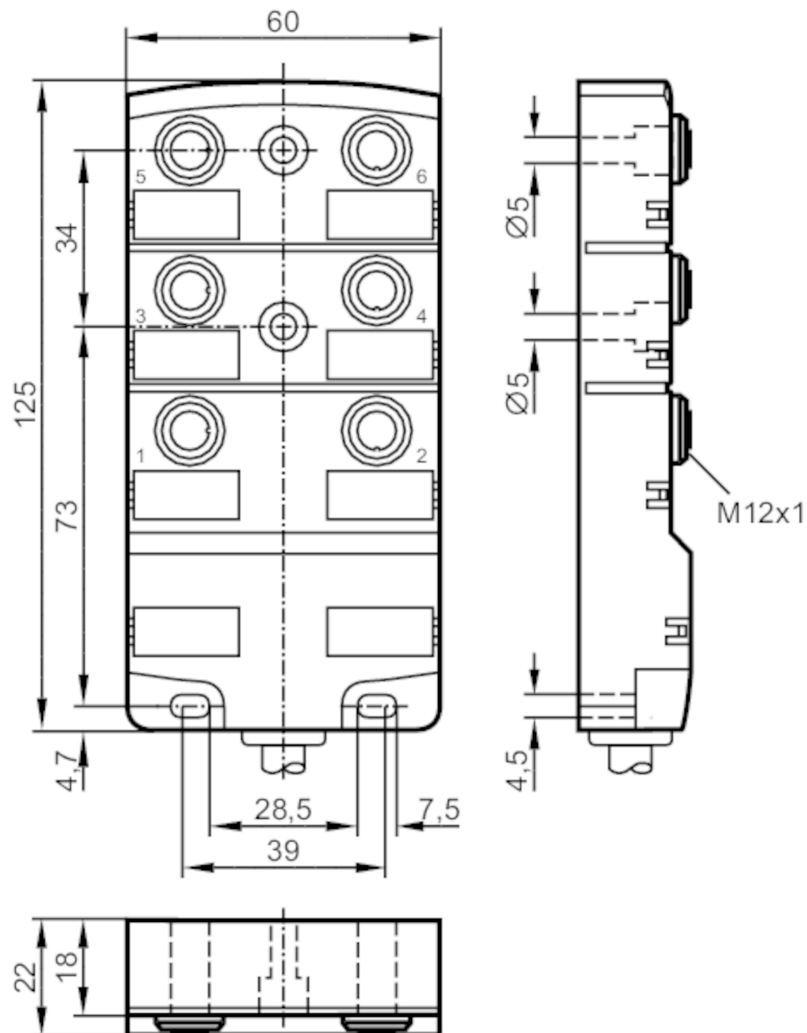

アプリケーション

特長

金メッキ接点

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC < 30, (cULusの「supply class 2」)
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4, (各ピン: 2, 各グループ: 8)
最大負荷電流 (合計)	[A]	12


使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~40
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5~60




スプリッタボックス

ZDO6H050MSS0010E15

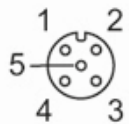保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
UL規格認証		Enclosure type	Type 1
機械的仕様			
重量		[g]	880
外形寸法		[mm]	22 x 60 x 125
材質			PA
外装材質			PA
スプリッタボックスポート点数			6
接続			M12
アクセサリ			
付属品		ラベル: 6	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 6.3 mm, 5 x 0.5 mm ²			
電気接続 - スロット			
コネクタ式: 6 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm			
			



接続

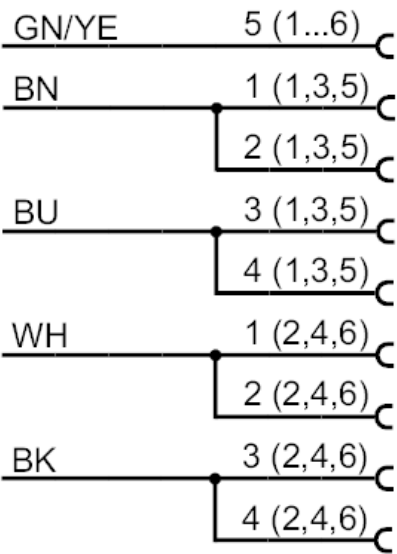

BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
GN/YE = 緑 / 黄
WH = 白