


EBC044



スプリッタボックス

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

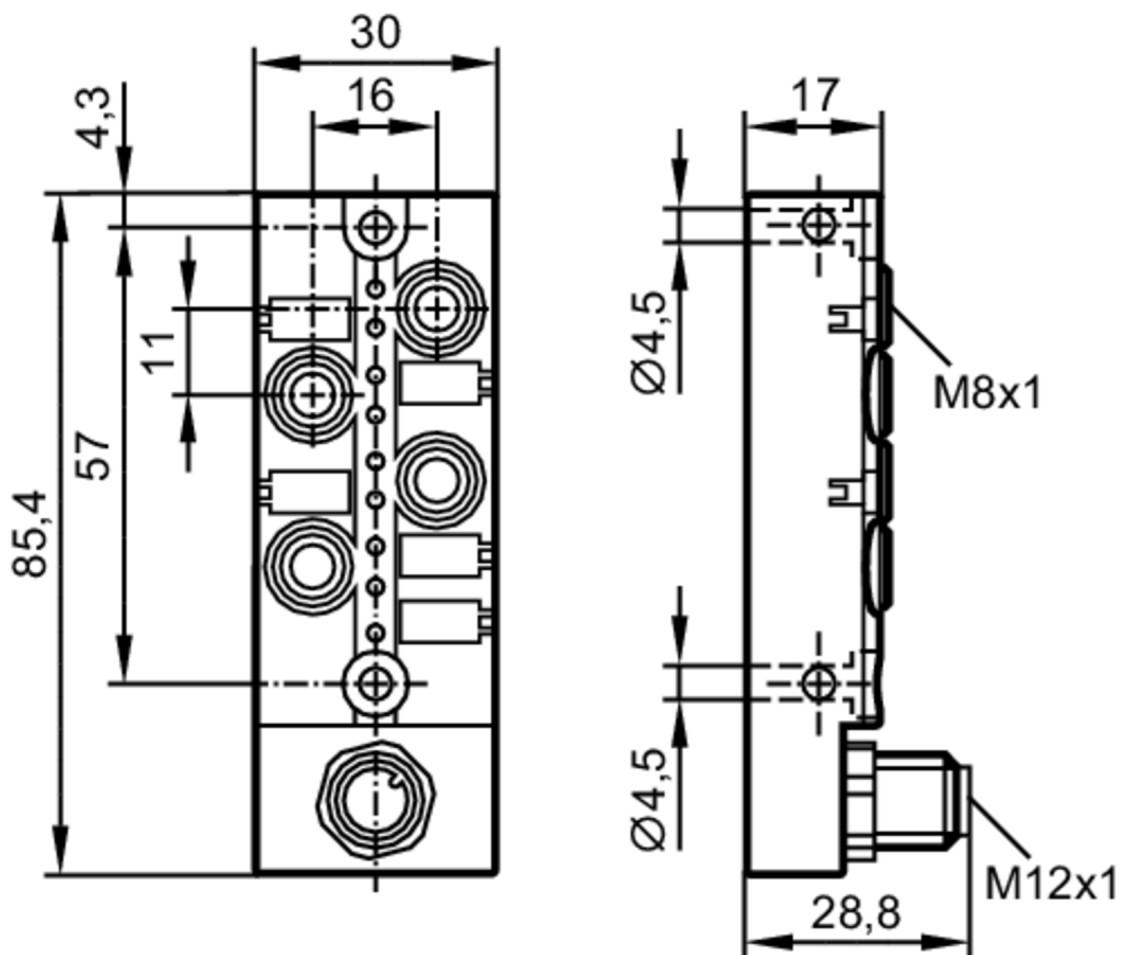

アプリケーション

特長	金メッキ接点
----	--------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 15~30
保護クラス		III
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	1
最大負荷電流 (合計)	[A]	1

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5~60
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	86.8
外形寸法	[mm]	17 x 30 x 85.4
材質		PBT GF20, 真鍮 ニッケルメッキ



スプリッタボックス

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

外装材質	PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ
スプリッタボックスポート点数	4
接続	M8

ディスプレイ / パーツ


表示	スイッチング状態	4 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----


電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8 ~1.5 Nm

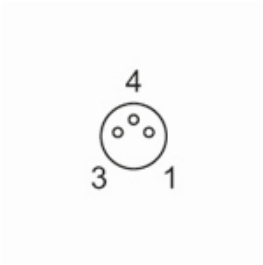

電気接続 - 接続

コネクタ式: 1 x M12, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm

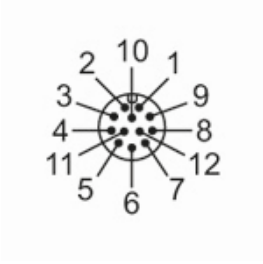



接続

