


EBC045



スプリッタボックス

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

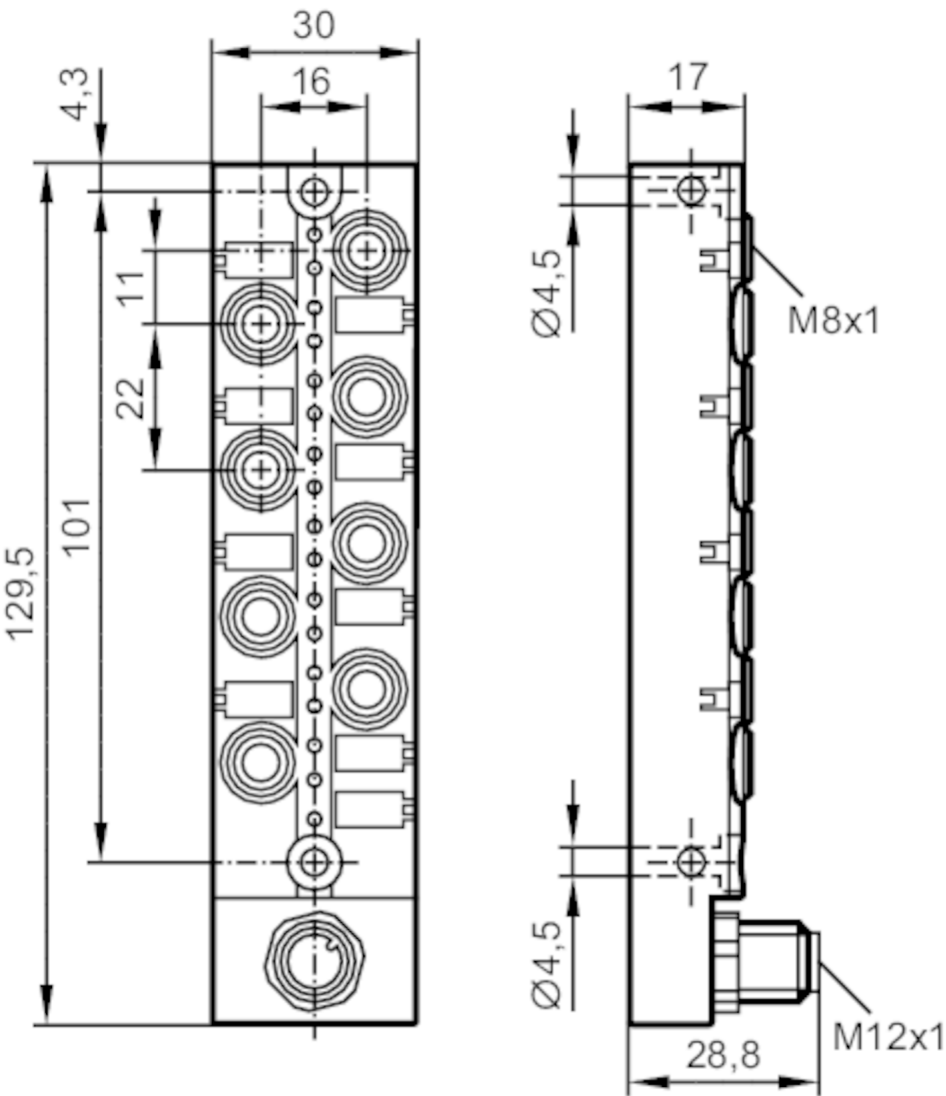

アプリケーション

特長

金メッキ接点

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 15～30
保護クラス		III
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	1
最大負荷電流 (合計)	[A]	1

出力

電氣仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～80
--------	------	--------



スプリッタボックス

ZD08F039MSS0000-STGH120MSS

使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5～60
保護構造		IP 67


機械的仕様		
重量	[g]	125
外形寸法	[mm]	28.8 x 30 x 129.5
材質		PBT GF20, 真鍮, ニッケルメッキ
外装材質		PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ
スプリッタボックスポート点数		8
接続		M8

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	8 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考		
梱包数		1 個


電気接続 - スロット

コネクタ式: 8 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8 ~1.5 Nm

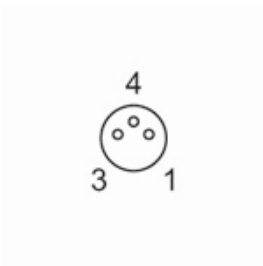

電気接続 - 接続

コネクタ式: 1 x M12, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8~1.5 Nm

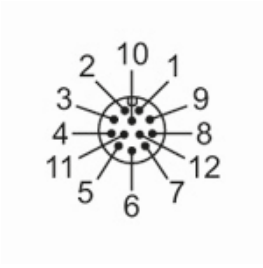



接続

