


EBC139



スプリッタボックス

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

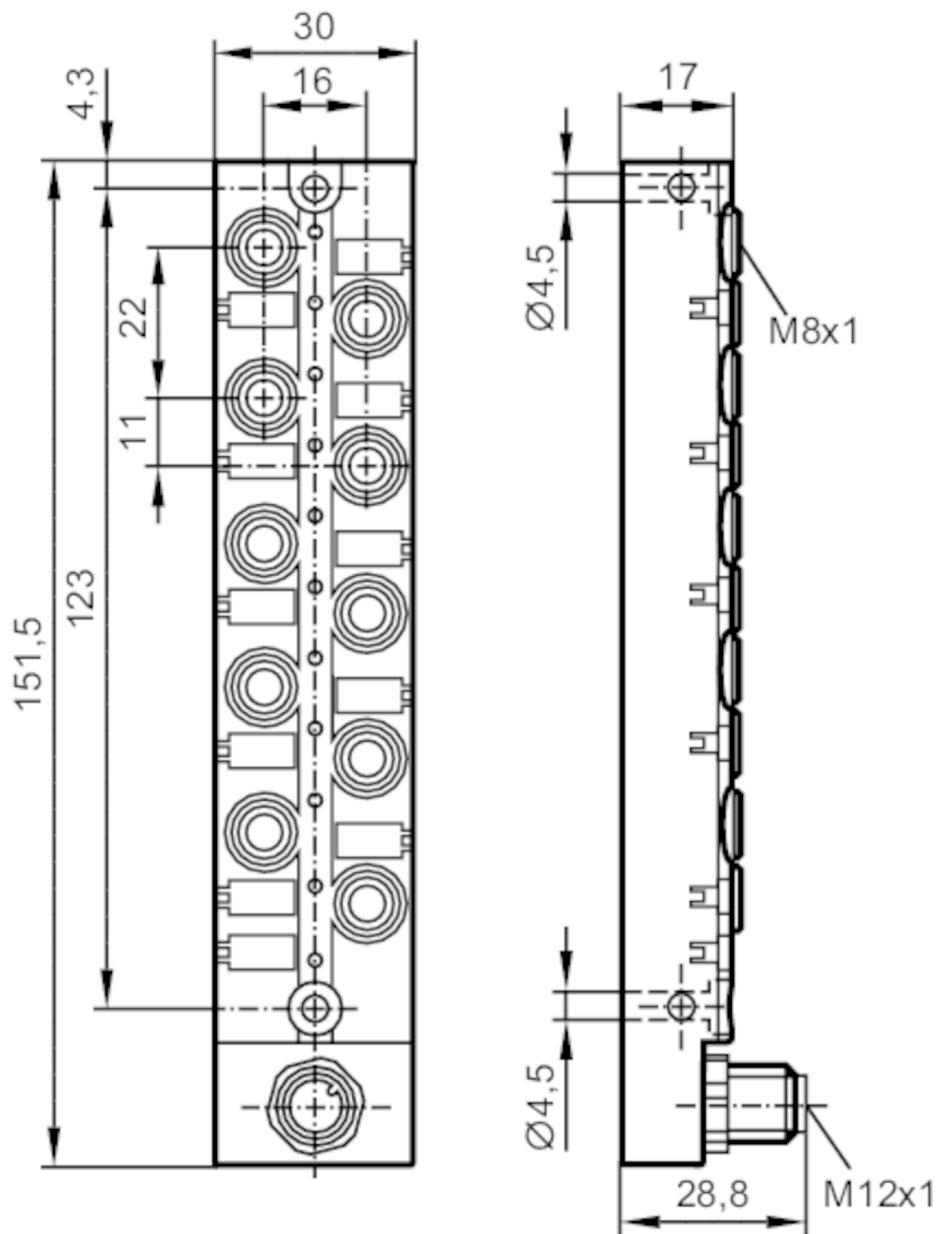

アプリケーション

特長

金メッキ接点

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 15~30, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス		III
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	2
最大負荷電流 (合計)	[A]	2

出力

電氣仕様

PNP



スプリッタボックス

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5～60
保護構造		IP 67, IP 68, (水深1mで7日間の水没耐性)

機械的仕様		
重量	[g]	150.5
材質		PBT GF20, 真鍮, ニッケルメッキ
外装材質		PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ
スプリッタボックスポート点数		10
接続		M8


ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	10 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

アクセサリ	
アクセサリ (別売り)	カバーキャップ: M8, E73005

備考	
梱包数	1 個


電気接続 - ソケット

 コネクタ式: 1 x M8; コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8～1.5 Nm



電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.8～1.5 Nm

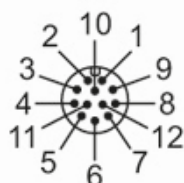

接続

