


EBF010



Y型分岐コネクタ

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

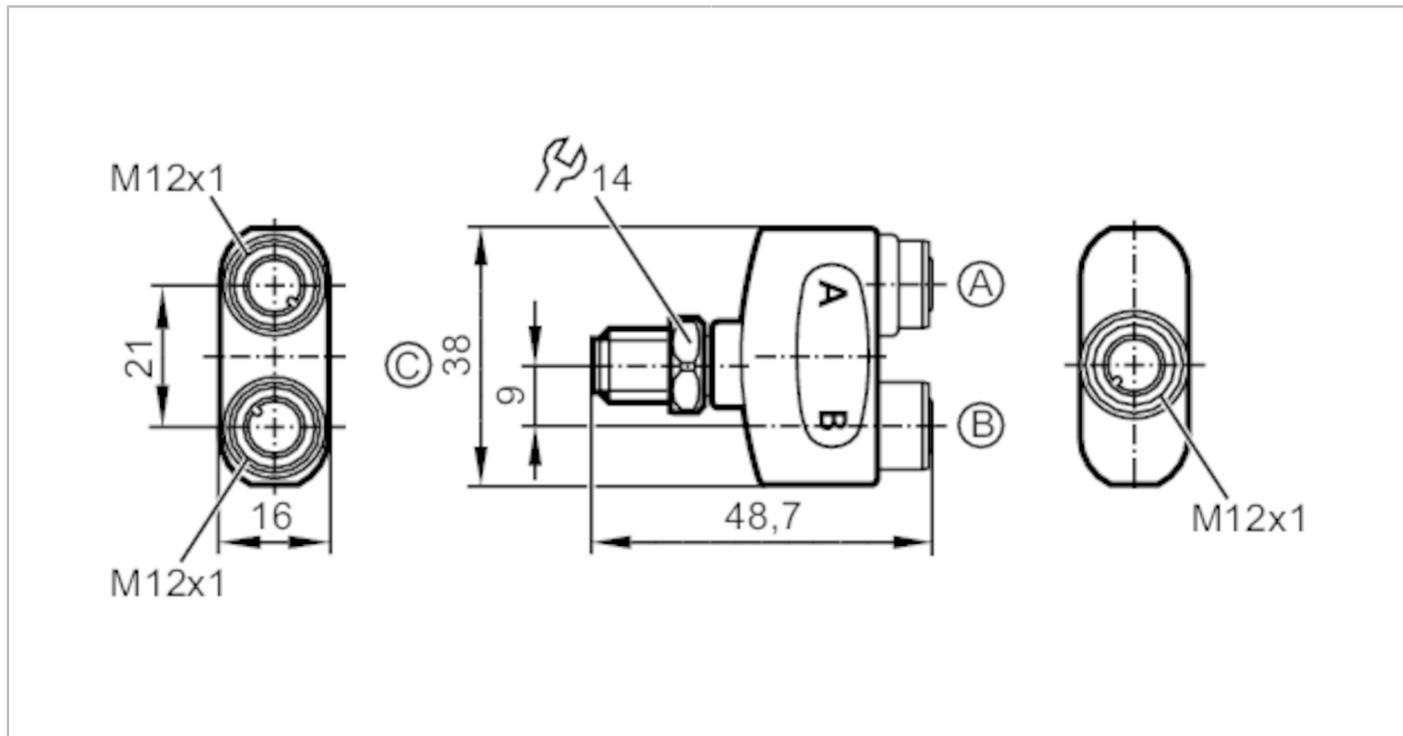

アプリケーション

| | |
|---------|-----------------|
| 特長 | シリコンフリー, 金メッキ接点 |
| シリコンフリー | 有 |

電氣的仕様

| | | |
|------------------|-----|------------------------------------|
| 使用電源電圧範囲 | [V] | AC/DC < 60, (cULus: AC 30 / DC 42) |
| 保護クラス | | II |
| 最大開閉電流容量 (各ポート毎) | [A] | 4 |
| 最大負荷電流 (合計) | [A] | 4 |

使用環境条件

| | | |
|-------------------|------|-----------------------------|
| 使用周囲温度 | [°C] | -25~100 |
| 使用周囲温度に関する注意 | | cULus: ...65 °C |
| 保存温度 | [°C] | -25~55 |
| 保存湿度 | [%] | 10~100 |
| 製品保管条件に関する気象条件クラス | | 1K22/ DIN 60721-3-1 |
| 保護構造 | | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |

試験 / 認証

| | | |
|--------|-----------|---------|
| UL規格認証 | 電源 | Class 2 |
| | ULファイルNo. | E191684 |

機械的仕様

| | | |
|------|-----|-----------------------------------|
| 重量 | [g] | 56.3 |
| 材質 | | 外装: PA ハロゲンフリー, シーリング(パッキン): EPDM |
| 外装材質 | | PA, ハロゲンフリー |

EBF010



Y型分岐コネクタ

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS


ロックリング材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L)

備考

梱包数 | 1 個


電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, ハロゲンフリー, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm

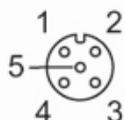


電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, ハロゲンフリー, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm

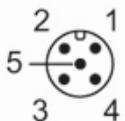

接続

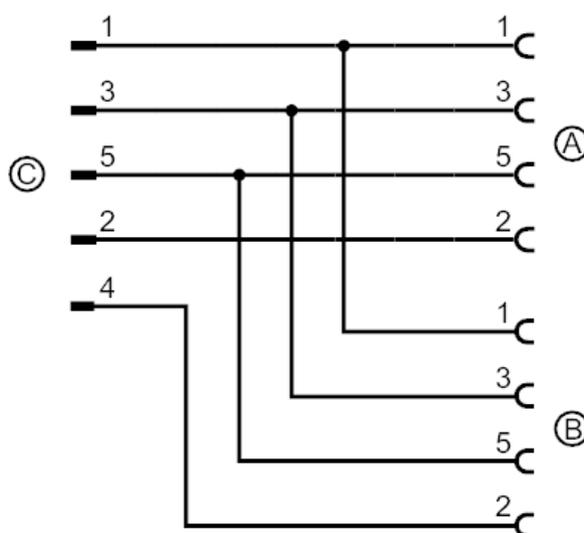

IEC 61076-2-101規格による接続